



SAD-FT/SADS-FT スクリューアダプタ - 長ねじタイプ



SUS ステンレス

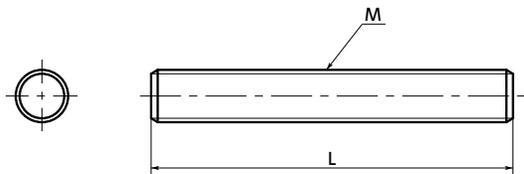

- 使用例
セブンプロブと組み合わせて、簡易のねじ送り機構として。

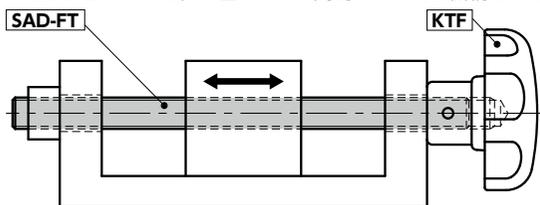

- レバー・ノブなどのめねじ商品と組み合わせることで、ねじの長いレバー・ノブとしてご使用いただけます。
- ねじの固定にはピン止めまたは嫌気性接着剤を使用してください。
- レバー・ノブと組み合わせて締めつけをくり返す場合は、ピン止めを推奨します。
- 材質・仕上げ **1**

RoHS

	SAD-FT スチール製	SADS-FT ステンレス製
ねじ部	SWRM6K 三価クロメート処理	SUS304

寸法

品番 スチール製	品番 ステンレス製	M(並目)		質量(g)
		ねじの呼び 2	ピッチ	
SAD-M4-FT	SADS-M4-FT	M4	0.7	4 - 10
SAD-M5-FT	SADS-M5-FT	M5	0.8	6.2 - 16
SAD-M6-FT	SADS-M6-FT	M6	1	11 - 22
SAD-M8-FT	SADS-M8-FT	M8	1.25	20 - 40
SAD-M10-FT	SADS-M10-FT	M10	1.5	36 - 72

ねじ長さ

SAD-FT スチール製 SADS-FT ステンレス製

品番	L(mm) 3					
	40	50	60	80	100	120
SAD-M4-FT	●	●	●	●	●	
SAD-M5-FT	●	●	●	●	●	
SAD-M6-FT		●	●	●	●	
SAD-M8-FT		●	●	●	●	
SAD-M10-FT			●	●	●	●
SADS-M4-FT	●	●	●	●	●	
SADS-M5-FT	●	●	●	●	●	
SADS-M6-FT		●	●	●	●	
SADS-M8-FT		●	●	●	●	
SADS-M10-FT			●	●	●	●

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SAD-M5-100-FT

1 **2** **3** 長ねじタイプ

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P. xxxx
お問い合わせください

ねじ組み合わせ → P. xxxx
対応可・別料金

ねじカット → P. xxxx
対応可・別料金

ゆるみ止め → P. xxxx
対応可・別料金