


SSC(INCH) 六角穴付き脱落防止ねじ(インチねじ)




SUS ステンレス

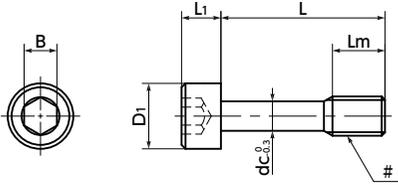

● 取り付け例

カバーにねじ穴を加工して、**SSC(INCH)**のねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、**SSC(INCH)**のねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、**SSC(INCH)**がカバーから抜け落ちることはありません。

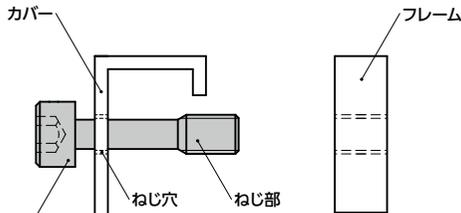

SSC(INCH) 六角穴付き脱落防止ねじ(インチねじ)

⚠ 使用上の注意

- カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
- カバーの厚さは0.8mm以上としてください。

- ねじの脱落・紛失を防止します。取り付け・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
- インチねじタイプ。
- CEマーキングの対応に。➡ P.xxxx
- 取り付け・取りはずしには専用レンチ **SKH(INCH)** をご使用ください。➡ P.xxxx
- 寸法・形状・材質・表面処理など、特殊仕様の脱落防止ねじも製作いたします。コンタクトセンターにお問い合わせください。



● 用途

保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器

● 材質・仕上げ



	SSC(INCH)
本体	SUS304相当
強度区分	A2-50

単位: inch

品番	#ねじの呼び	L		Lm(mm)		D1	L1	B	dc(mm)	質量(g)					
SSC-#4-40	No.4-40UNC	5/16	3/8	1/2	5/8				4	0.183	0.112	3/32	1.9	0.63 - 0.94	
SSC-#6-32	No.6-32UNC		3/8	1/2	5/8	3/4			5	0.226	0.138	7/64	2.4	1.2 - 1.7	
SSC-#8-32	No.8-32UNC		3/8	1/2	5/8	3/4			5	0.27	0.164	9/64	3	1.8 - 2.7	
SSC-#10-32	No.10-32UNF		3/8	1/2	5/8	3/4	7/8		6	0.312	0.19	5/32	3.7	2.7 - 4.2	
SSC-1 / 4-20	1/4-20UNC				5/8	3/4	7/8	1	1 - 1/4	9	0.375	0.25	3/16	4.6	6.2 - 9.3

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SSC-#4-40-5/8



1 バラ売り ➡ P.xxxx	2 クリーン洗浄・クリーン梱包 ➡ P.xxxx	3 ねじカット ➡ P.xxxx	4 ゆるみ止め ➡ P.xxxx	5 脱落防止加工 ➡ P.xxxx
1本から注文できるため対象外	対応可・別料金	対応不可	対応不可	脱落防止加工済み