


SSC-SNHS 六角脱着防止ねじ




SUS ステンレス

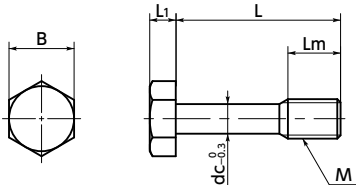

● 取り付け例

カバーにねじ穴を加工して、**SSC-SNHS** のねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、**SSC-SNHS** のねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、**SSC-SNHS** がカバーから抜け落ちることはありません。

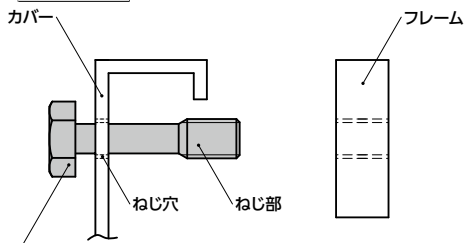

SSC-SNHS 六角脱着防止ねじ

⚠ 使用上の注意

- カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
- カバーの厚さは0.8mm以上としてください。

- ねじの脱着・紛失を防止します。取り付け・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
- 六角ボルトタイプ。
- CEマーキングの対応に。➡ P.xxxx
- 寸法・形状・材質・表面処理など、特殊仕様の脱着防止ねじも製作いたします。コンタクトセンターにお問い合わせください。



● 用途

保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器

● 材質・仕上げ



	SSC-SNHS
本体	SUSXM7 (SUS304相当)
強度区分	A2-50

単位: mm

品番 1	M(並目)		L 2										Lm	B	L1	dc	質量 (g)
	ねじの呼び	ピッチ															
SSC-SNHS-M3	M3	0.5	8	10	12	16							4	5.5	2	2.2	0.8 - 1.1
SSC-SNHS-M4	M4	0.7		10	12	16	20						5	7	2.8	3	1.7 - 2.5
SSC-SNHS-M5	M5	0.8			12	16	20	25					6	8	3.5	3.9	3 - 4.7
SSC-SNHS-M6	M6	1			12	16	20	25	30				8	10	4	4.5	4.9 - 8.1
SSC-SNHS-M8	M8	1.25				16	20	25	30	35	40		10	13	5.5	6.3	11 - 20

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SSC-SNHS-M6-12



1 バラ売り ➡ P.xxxx	2 クリーン洗浄・クリーン梱包 ➡ P.xxxx	3 ねじカット ➡ P.xxxx	4 ゆるみ止め ➡ P.xxxx	5 脱着防止加工 ➡ P.xxxx
1本から注文できるため対象外	対応可・別料金	対応不可	対応不可	脱着防止加工済み