


SSC-SRBS ヘキサロビュラ穴付き脱落防止ボタンスクリュー(ピンつき)

SUS ステンレス いたづら防止

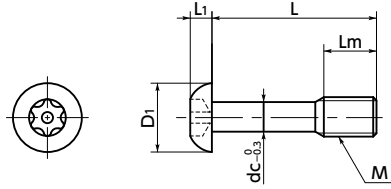


● 材質・仕上げ

SSC-SRBS	
本体	SUS304相当
強度区分	A2-50相当



● 取り付け例

カバーにねじ穴を加工して、**SSC-SRBS**のねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、**SSC-SRBS**のねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、**SSC-SRBS**がカバーから抜け落ちることはありません。

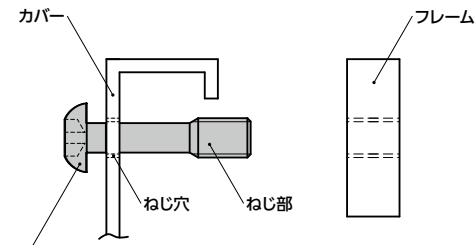

SSC-SRBS ヘキサロビュラ穴付き脱落防止ボタンスクリュー (ピンつき)

⚠ 使用上の注意

- カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
- カバーの厚さは0.8mm以上としてください。



- ねじの脱落・紛失を防止します。取り付け・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
- いたづら防止ねじタイプ。
- CEマーキングの対応に。→ P.xxxx
- 取り付け・取りはずしには専用レンチ **SRX** もしくは、専用ビット **SRXB** と専用マグネットドライバ **SRD** を組み合わせてご使用ください。
- 寸法・形状・材質・表面処理など、特殊仕様の脱落防止ねじも製作いたします。コンタクトセンターにお問い合わせください。



● 用途

保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器


品番	M(並目) ねじの呼び	ピッチ	L	Lm	D1	L1	dc	適用レンチタイプ	適用ビットタイプ		ヘキサロビュラ 穴の番号 No.	質量 (g)						
									ビット	ドライバ								
SSC-SRBS-M3	M3	0.5	8	10	12	16	4	5.7	1.65	2.2	SRX-10	SRXB-10	SRD-6.35	10	0.57 - 0.93			
SSC-SRBS-M4	M4	0.7	10	12	16	20	5	7.6	2.2	3	SRX-20	SRXB-20	SRD-6.35	20	1.4 - 2.2			
SSC-SRBS-M5	M5	0.8		12	16	20	25	6	9.5	2.75	3.9	SRX-25	SRXB-25	SRD-6.35	25	2.3 - 4.1		
SSC-SRBS-M6	M6	1		12	16	20	25	30	8	10.5	3.3	4.5	SRX-30	SRXB-30	SRD-6.35	30	3.6 - 6.9	
SSC-SRBS-M8	M8	1.25			16	20	25	30	40	10	14	4.4	6.3	SRX-40	SRXB-40	SRD-6.35	40	9.1 - 18

単位: mm

● SRX 専用レンチ


単位: mm

品番	L1	L2	質量 (g)
SRX-10	60	20	3.7
SRX-20	67	23	8.2
SRX-25	70	25	11
SRX-30	81	28	20
SRX-40	88	31	32

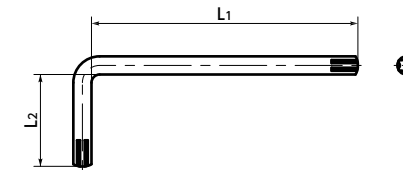

● SRXB 適用ビット


品番	質量 (g)
SRXB-10	4.36
SRXB-20	4.57
SRXB-25	4.79
SRXB-30	5.50
SRXB-40	6.00

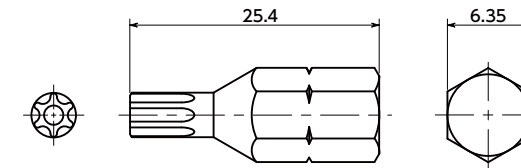

● SRD 専用マグネットドライバ


単位: mm

品番	L	B	質量 (g)
SRD-6.35	210	6.35	98

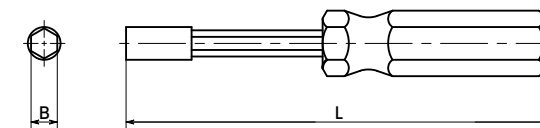

● SKABA 適用ビット用アダプタ

品番	質量 (g)
SKABA-80-6.35	37

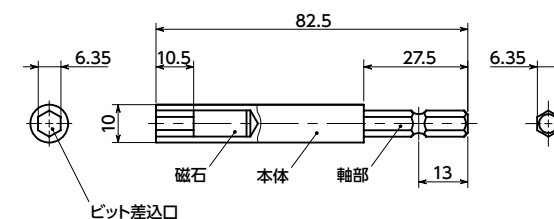

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SSC-SRBS-M6-12

1 バラ売り → P.xxxx	2 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	3 ねじカット → P.xxxx	4 ゆるみ止め → P.xxxx	5 脱落防止加工 → P.xxxx
1本から注文できるため対象外	対応可・別料金	対応不可	対応不可	脱落防止加工済み