


SSC 六角穴付き脱落防止ねじ



SUS ステンレス

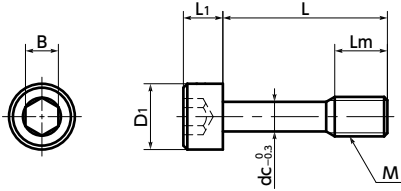


● 材質・仕上げ



	SSC
本体	SUSXM7 (SUS304相当)
強度区分	A2-70

● 取り付け例

カバーにねじ穴を加工して、**SSC**のねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、**SSC**のねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、**SSC**がカバーから抜け落ちることはありません。

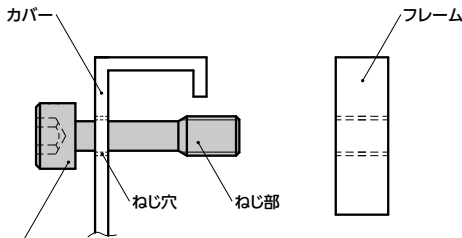

SSC 六角穴付き脱落防止ねじ

⚠ 使用上の注意

- カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
- カバーの厚さは0.8mm以上としてください。

- ねじの脱落・紛失を防止します。取り付け・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
- 六角穴付きボルトタイプ。
- CEマーキングの対応に。
- 寸法・形状・材質・表面処理など、特殊仕様の脱落防止ねじも製作いたします。コンタクトセンターにお問い合わせください。



● 用途

保護カバー・点検用カバーの固定
CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器

単位: mm

品番 1	M(並目)		L 2	Lm	D1	L1	B	dc	質量 (g)					
	ねじの呼び	ピッチ												
SSC-M3	M3	0.5	4	6	8	10	12	16	2	5.5	3	2.5	2.2	0.6 - 1.2
			6	8	10	12	16	20	4					
SSC-M4	M4	0.7	6	8	10	12	16	20	3	7	4	3	3	1.4 - 2.7
			8	10	12	16	20	25	4					
SSC-M5	M5	0.8	8	10	12	16	20	25	4	8.5	5	4	3.9	2.5 - 4.8
			10	12	16	20	25	30	5					
SSC-M6	M6	1	8	10	12	16	20	25	30	10	6	5	4.5	4.4 - 8.3
			10	12	16	20	25	30	35					
SSC-M8	M8	1.25	8	10	12	16	20	25	30	13	8	6	6.3	9 - 21
			10	12	16	20	25	30	35					

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SSC-M6-12



1 バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	脱落防止加工
1本から注文できるため対象外	対応可・別料金	対応不可	対応不可	脱落防止加工済み