


SFSS-TF フランジ付き六角穴付きボルト(PTFEコーティング)

かび・焼きつき防止
 耐薬品
 簡単作業
 SUS ステンレス

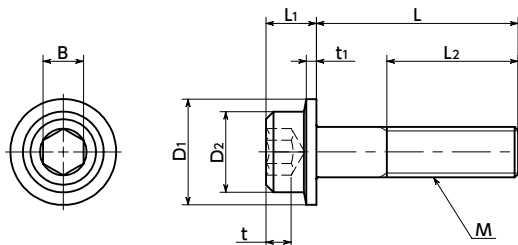

● 材質・仕上げ



	SFSS-TF
本体	SUSXM7 (SUS304相当) PTFE (四ふつ化エチレン) コーティング
強度区分	A2-70

- 頭部のフランジによって座面が大きくなるため、通常の六角穴付きボルトと比べ被締結材にかかる圧力が分散され、座面陥没が生じにくくなっています。また、キリ穴径が大きい場合でも、座面を確保することができます。
- 座金の組み込み作業が不要で、部品点数を削減できます。
- 座金を使用していないため、ロボットによるねじ締め自動化に最適です。
- 耐薬品性にすぐれています。
- すぐれた潤滑性。ねじのかじり・焼きつき防止に適しています。

● 用途

かじり・焼きつき防止


FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント

単位: mm

品番	M (並目)		L								D1	D2	L1	L2*1	B	t	t1	質量 (g)
	ねじの呼び	ピッチ																
SFSS-M4-TF	M4	0.7	6	8	10	12	16	20			9	7	4	全ねじ	3	2	0.8	1.5 - 2.6
SFSS-M5-TF	M5	0.8		8	10	12	16	20	25		11	8.5	5	16 (L=25)	4	2.5	1	2.9 - 5.2
SFSS-M6-TF	M6	1			10	12	16	20	25		12.5	10	6	全ねじ	5	3	1.6	4.9 - 7.5
SFSS-M8-TF	M8	1.25				12	16	20	25	30	17	13	8	全ねじ	6	4	1.6	11 - 17

 
*1: Lが()の寸法以外の場合は全ねじです。

● 締めつけ特性(参考)

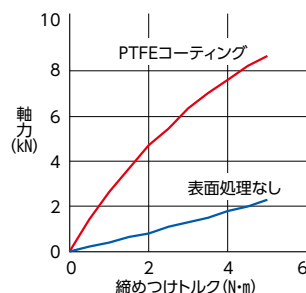

- 六角穴付きボルト (SUSXM7製・PTFEコーティング) **SNSS-M5-25-TF** での参考データになります。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SFSS-M5-12-TF

バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	脱落防止加工
1本から注文できるため対象外	対応可・別料金	対応不可	対応不可	お問い合わせください