
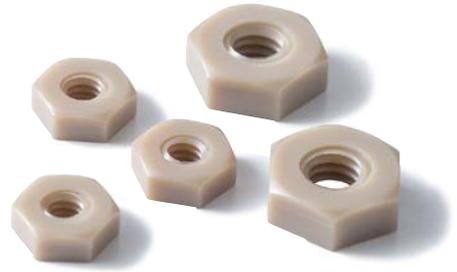


**SPE-N(INCH)** 樹脂ねじ(PEEK / 六角ナット / インチねじ)

耐熱 耐薬品

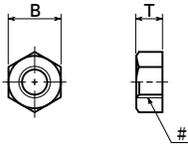

- インチねじタイプ。
- PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。
- すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
- 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
- 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
- UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について → P.xxxx

## ● 用途

FPD製造装置 / 半導体製造装置 / プリント基板エッチング装置 /  
金属表面処理設備 / 化学プラント / 変圧器 / 電気・電子機器 / 熱水ポンプ /  
ケミカルポンプ

## ● 材質・仕上げ



	SPE-N(INCH)
本体	PEEK(ピーク: ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
耐熱温度*1	260℃

\*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。

単位: inch

品番	#ねじの呼び	B	T	質量 (g)	1袋入り数
<b>SPE-#4-40-N</b>	No.4-40UNC	1 / 4	0.098	0.082	10
<b>SPE-#6-32-N</b>	No.6-32UNC	5 / 16	0.114	0.14	10
<b>SPE-#8-32-N</b>	No.8-32UNC	11 / 32	0.130	0.20	10

- 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**SPE-#4-40-N**

バラ売り → P.xxxx	クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	脱落防止加工 → P.xxxx
対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応不可