


SPO-YB 樹脂ねじ(POM / 蝶ボルト)



耐薬品

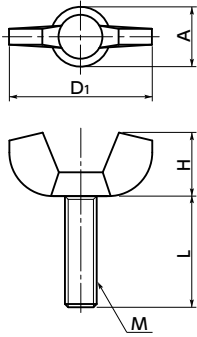

- 金属製のねじと比べ、耐薬品性にすぐれています。
- 工具を使用せずに脱着が可能です。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について → P.xxxx
- 用途

一般産業機械 / 食品機械 / 医療機器 / 音響設備

● 材質・仕上げ

RoHS

	SPO-YB
本体	POM(ポリアセタール)
耐熱温度*1	95℃

*1：樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。

単位：mm

品番	M(並目)		L			D1	H	A	質量(g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ	1	2	3					
SPO-M5-YB	M5	0.8	15	20	25	21	11	11	0.93 - 1.2	10
SPO-M6-YB	M6	1	15	20	25	32	16	12	2.1 - 2.4	10
SPO-M8-YB	M8	1.25	15	20	25	32	16	12	2.5 - 3.1	10

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SPO-M5-15-YB

商品記号	1	2	商品記号
------	---	---	------

1 バラ売り → P.xxxx	2 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	3 ねじカット → P.xxxx	4 ゆるみ止め → P.xxxx	5 脱落防止加工 → P.xxxx
対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応不可