


SPO-YN 樹脂ねじ(POM / 蝶ナット)



耐薬品

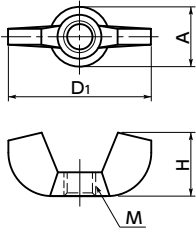

- 金属製のねじと比べ、耐薬品性にすぐれています。
- 工具を使用せずに脱着が可能です。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について → P.xxxx

● 用途

一般産業機械 / 食品機械 / 医療機器 / 音響設備

● 材質・仕上げ



	SPO-YN
本体	POM(ポリアセタール)
耐熱温度*1	95℃

*1：樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。

単位：mm

品番 ◀1	M(並目)		D1	H	A	質量(g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ					
SPO-M4-YN	M4	0.7	20	10	8	0.39	10
SPO-M5-YN	M5	0.8	25	12	10	0.68	10
SPO-M6-YN	M6	1	32	16	12	1.4	10
SPO-M8-YN	M8	1.25	40	20	16	2.9	10

- 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SPO-M4-YN



1 バラ売り → P.xxxx	🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	🔪 ねじカット → P.xxxx	🌀 ゆるみ止め → P.xxxx	🔧 脱落防止加工 → P.xxxx
対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応不可