


SPP-N/SPP-W

樹脂六角ナット・ワッシャ(PP)




耐薬品

SPP-N

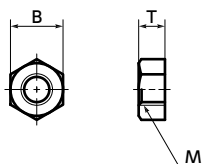

SPP-W

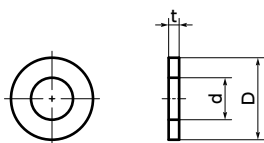

● 材質・仕上げ



	SPP-N / SPP-W
本体	PP (ポリプロピレン) (乳白)
耐熱温度*1	65℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。

- PPは強酸や有機溶剤などに対して、すぐれた耐薬品性を有したプラスチックです。
- 塩化ビニル系樹脂ねじの代替用途に。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について ➡ P.xxxx

● 用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント

SPP-N 六角ナット

単位: mm

品番	M(並目)		B	T	質量(g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ				
SPP-M4-N	M4	0.7	7	3.2	0.092	20
SPP-M5-N	M5	0.8	8	4	0.14	20
SPP-M6-N	M6	1	10	5	0.28	10
SPP-M8-N	M8	1.25	13	6.5	0.63	10
SPP-M10-N	M10	1.5	17	8	1.3	10
SPP-M12-N	M12	1.75	19	10	1.9	10

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

SPP-W ワッシャ

単位: mm

品番	d	D	t	呼び	質量(g)	1袋入り数
SPP-4-W	4.3	9	0.8	4	0.036	20
SPP-5-W	5.3	10	1	5	0.051	20
SPP-6-W	6.4	12.5	1.6	6	0.13	10
SPP-8-W	8.4	17	1.6	8	0.25	10
SPP-10-W	10.5	21	2	10	0.47	10
SPP-12-W	13	24	2.5	12	0.49	10

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SPP-M4-N



バラ売り ➡ P.xxxx	クリーン洗浄・クリーン梱包 ➡ P.xxxx	ねじカット ➡ P.xxxx	ゆるみ止め ➡ P.xxxx	脱着防止加工 ➡ P.xxxx
対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応不可