


# SPPVC-W 樹脂ねじ(H-PVC / ワッシャ)



耐薬品

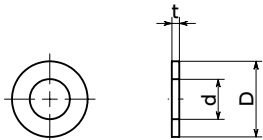


## ● 材質・仕上げ

RoHS

	SPPVC-W
本体	H-PVC(硬質ポリ塩化ビニル)(グレー)
耐熱温度*1	60℃

\*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。

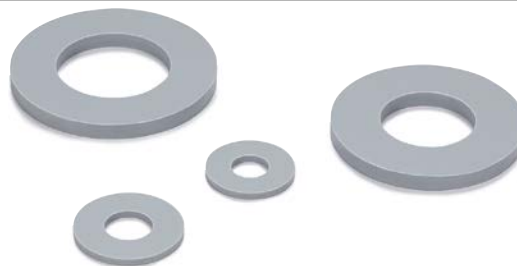

- 有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに対して、すぐれた耐薬品性を有します。
- 金属製のねじが使用できない環境でも使用できます。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について ➡ P.xxxx
- 用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/  
金属表面処理設備/化学プラント

単位: mm

品番	呼び	d	D	t	質量 (g)
SPPVC-3-W	3	3.2	7	0.5	0.02
SPPVC-4-W	4	4.2	10	1	0.09
SPPVC-5-W	5	5.2	12	1	0.13
SPPVC-6-W	6	6.2	13	1.5	0.22
SPPVC-8-W	8	8.2	18	1.5	0.42
SPPVC-10-W	10	10.5	22	2	0.83
SPPVC-12-W	12	13	24	2	0.91

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## SPPVC-M5-W

バラ売り ➡ P.xxxx	クリーン洗浄・クリーン梱包 ➡ P.xxxx	ねじカット ➡ P.xxxx	ゆるみ止め ➡ P.xxxx	脱落防止加工 ➡ P.xxxx
1個から注文できるため対象外	対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応不可