



# SPS-N/SPS-W 樹脂ねじ(PPS / 六角ナット・ワッシャ)

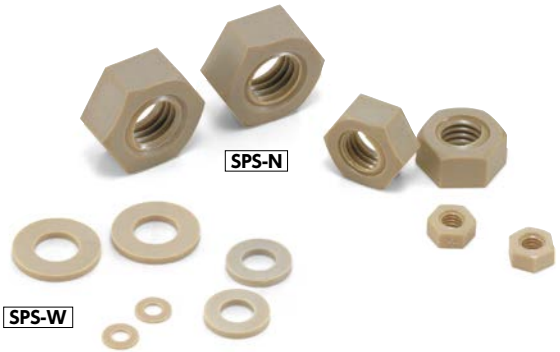

耐熱 耐薬品

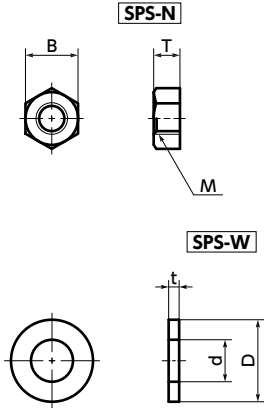

● 材質・仕上げ



SPS-N / SPS-W	
本体	PPS (ポリフェニレンサルファイド) (明るいうす茶) (ガラス繊維40%)
耐熱温度*1	200℃

\*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。

- PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能です。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。
- 高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。
- UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について → P.xxxx
- 用途

FPD製造装置 / 半導体製造装置 / プリント基板エッチング装置 / 金属表面処理設備 / 化学プラント / 変圧器 / 電気・電子機器 / 熱水ポンプ / ケミカルポンプ

SPS-N 六角ナット

単位: mm

品番	M(並目)		B	T	質量(g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ				
SPS-M2-N	M2	0.4	4	1.6	0.026	20
SPS-M2.6-N	M2.6	0.45	5	2	0.05	20
SPS-M3-N	M3	0.5	5.5	2.4	0.07	20
SPS-M4-N	M4	0.7	7	3.2	0.17	20
SPS-M5-N	M5	0.8	8	4	0.25	20
SPS-M6-N	M6	1	10	5	0.52	10
SPS-M8-N	M8	1.25	13	6.5	1.2	10
SPS-M10-N	M10	1.5	17	8	2.4	5
SPS-M12-N	M12	1.75	19	10	3.5	5

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

SPS-W ワッシャ

単位: mm

品番	d	D	t	呼び	質量(g)	1袋入り数
SPS-3-W	3.2	7	0.5	3	0.025	20
SPS-4-W	4.3	9	0.8	4	0.065	20
SPS-5-W	5.3	10	1	5	0.094	20
SPS-6-W	6.4	12.5	1.6	6	0.24	10
SPS-8-W	8.4	17	1.6	8	0.46	10
SPS-10-W	10.5	21	2	10	0.86	5
SPS-12-W	13	24	2.5	12	1.3	5

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## SPS-M5-N



バラ売り → P.xxxx	クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	脱落防止加工 → P.xxxx
対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応不可