


SPVC-H 樹脂ねじ(H-PVC / 六角ボルト)



WEB 選定ナビ WEB CAD Download 耐薬品

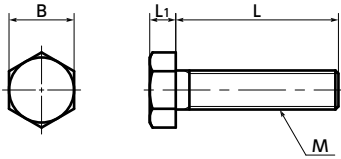

SPVC-H-GR

● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	SPVC-H
本体	H-PVC (硬質ポリ塩化ビニル)
耐熱温度*1	35℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。

● 廃止および後継品販売のお知らせ

H-PVC製の樹脂ねじは2022年1月24日(月)受注分をもちまして廃止いたします。

一部を除き、後継品(新商品)を2022年1月25日(火)から販売いたします。

詳しくは

[https://www.nbk1560.com/news/2021/20210512_](https://www.nbk1560.com/news/2021/20210512_H-PVC_SPVC/)

[H-PVC_SPVC/](https://www.nbk1560.com/news/2021/20210512_H-PVC_SPVC/)

をご確認ください。

- 強酸や有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに対しても、すぐれた耐薬品性を有します。
- 金属製のねじが使用できない雰囲気においても使用できます。
- 使用可能温度*1 (min./max.): -10℃/35℃
- アイボリーとグレーの2色から選択できます。◀3

IV ————— アイボリー

GR ————— グレー

- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について → P.xxxx

● 用途

FPD製造装置 / 半導体製造装置 / プリント基板エッチング装置 / 金属表面処理設備 / 化学プラント

単位: mm

品番	M(並目)		L										B	L1	引張破断荷重*1 (N)	質量 (g)	
	ねじの呼び ◀1	ピッチ	L ◀2														
SPVC-M4-H	M4	0.7	10	12	16	20	25	30	35					7	2.8	200	0.3 - 0.65
SPVC-M5-H	M5	0.8	10	12	16	20	25	30	35	40				8	3.5	400	0.48 - 1.1
SPVC-M6-H	M6	1	10	12	16	20	25	30	35	40	50			10	4	670	0.78 - 2

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

品番	価格/袋*1 (円)										1袋入り数
	L										
	10	12	16	20	25	30	35	40	50		
SPVC-M4-H	260	260	260	260	260	260	260				1
SPVC-M5-H	270	270	270	270	280	280	280	280			1
SPVC-M6-H	290	290	290	290	290	300	300	300	300		1

*1: 1袋あたりの価格です。

● 品番指定

直送 14時当日出荷 WEB NBK ネットショップ

SPVC-M5-30-H-IV

商品記号 ◀1 ◀2 商品記号 ◀3

1 バラ売り → P.xxxx	クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	脱着防止加工 → P.xxxx
本商品は1本/袋です	対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	お問い合わせください