


HK リニアクランプ・ズィー - マニュアル 仕様変更

マニュアルタイプ

- マニュアルタイプ。
- テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。
- 低コストです。
- コンパクト設計。既存システムへの組みつけも容易です。

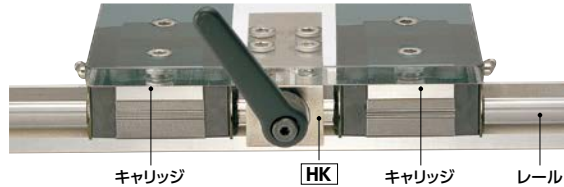

- レバー部分の材質や、色を変更した特殊品を製作いたします。



- レバーの操作方法は下記ページをご参照ください。
➔ P.xxxx
- レバー部首下長さを延長した特殊品を製作いたします。
詳しくは下記ページをご参照ください。
➔ P.xxxx

- 材質・仕上げ



	HK	
適用レールの呼び	#15~#45	#55~#65
本体	SCr415相当 無電解ニッケルメッキ	アルミニウム合金 アルマイト処理
コンタクトセクション	S45C相当 表面処理なし	S45C相当 表面処理なし
レバー	ナイロン6 (つや消し黒)	ナイロン6 (つや消し黒)

- 仕様

制御方式	マニュアル
使用温度	0℃~70℃
適用レールの呼び	#15~#65

- 取り付け


ねじの呼び*1	締めつけトルク (N・m)
M4	2.8
M5	5.5
M6	9.5
M8	23
M10	46
M14	125
M16	195

*1: 強度区分8.8以上のねじをご使用ください。

- 安全上の注意 (➔ P.xxxx)、設計における注意事項 (➔ P.xxxx)、取り付け手順 (➔ P.xxxx) を事前にご確認ください。



構造

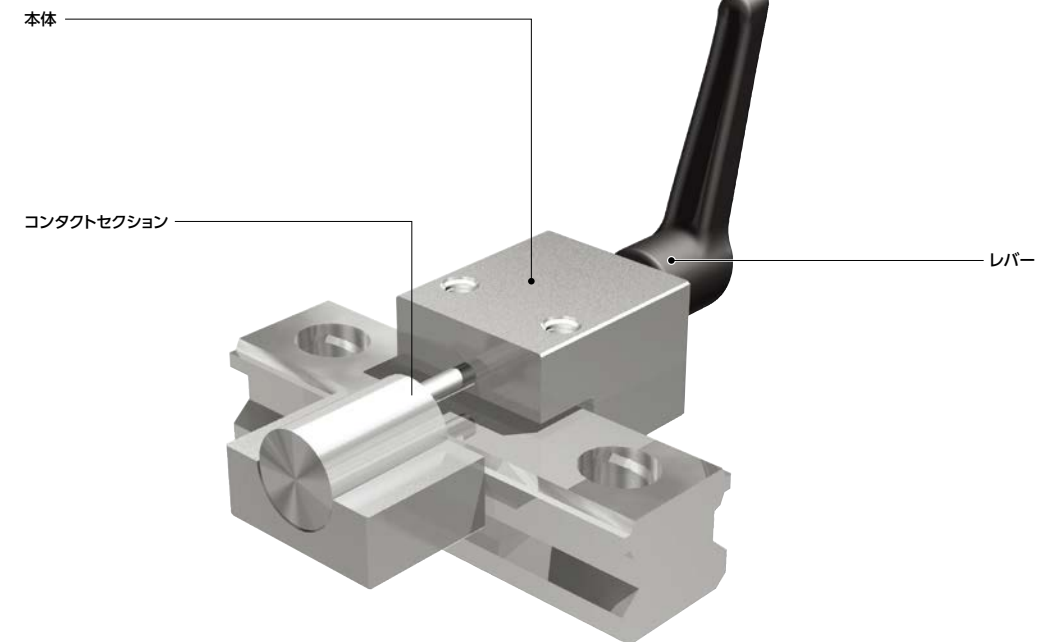

- 関連商品

HKの高さをキャリッジの高さに揃えるためのアダプタプレート **PMK** **PHK** を用意しています。

PMK
PHK



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

HK-2501-A

品番

レバー位置変更 ➔ P.xxxx

対応可・別料金