



# RBPS リニアクランプ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - ブレーキ機構つき - リニアシャフト用 仕様変更

空気圧タイプ  ブレーキ機構つき  N/C 常時閉 

RBPS-A

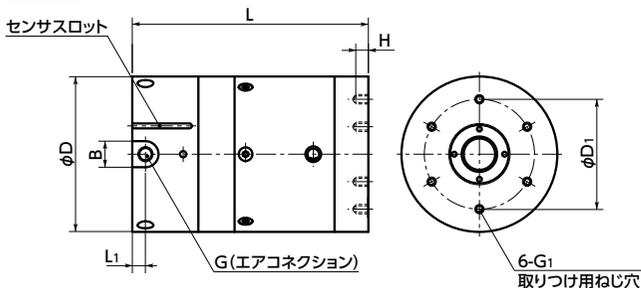

RBPS-AS

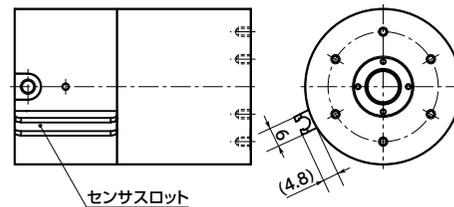

- **RBPS-0500-A**～**RBPS-1000-A**にはセンサスロットはありません。  
マグネットセンサを使用する場合は **RBPS-0500-AS**～**RBPS-1000-AS**・**RBPS-1200-A**～**RBPS-6000-A** を選定してください。**RBPS-AS**のセンサスロットは、ヘキサロピュラねじで取り付け・取りはずしが可能です。
- エアコネクションと取り付け用ねじ穴の位相は決まっています。配管の際には位相差(±30°)を許容できるようにしてください。

## 寸法・性能

単位: mm

品番 	適用シャフト径	保持力 (N)	保持トルク (N・m)*1	センサスロット*2	D	D1	L	L1	G	G1	H	B	質量 (kg)
<b>RBPS-0500-A</b>	5	3500	5	なし	49	30	68	5	M5	M5	6	11	0.66
<b>RBPS-0600-A</b>	6	3500	6	なし	49	30	68	5	M5	M5	6	11	0.66
<b>RBPS-0800-A</b>	8	3500	8	なし	49	30	68	5	M5	M5	6	11	0.66
<b>RBPS-1000-A</b>	10	3500	11	なし	49	30	68	5	M5	M5	6	11	0.67
<b>RBPS-0500-AS</b>	5	3500	5	あり	49	30	68	5	M5	M5	6	11	0.66
<b>RBPS-0600-AS</b>	6	3500	6	あり	49	30	68	5	M5	M5	6	11	0.66
<b>RBPS-0800-AS</b>	8	3500	8	あり	49	30	68	5	M5	M5	6	11	0.66
<b>RBPS-1000-AS</b>	10	3500	11	あり	49	30	68	5	M5	M5	6	11	0.67
<b>RBPS-1200-A</b>	12	10000	36	あり	99	70	150	8.4	G1/8	M6	8	16.6	4.62
<b>RBPS-1400-A</b>	14	10000	42	あり	99	70	150	8.4	G1/8	M6	8	16.6	4.64
<b>RBPS-1500-A</b>	15	10000	45	あり	99	70	150	8.4	G1/8	M6	8	16.6	4.65
<b>RBPS-1600-A</b>	16	10000	48	あり	99	70	150	8.4	G1/8	M6	8	16.6	4.66
<b>RBPS-1800-A</b>	18	10000	54	あり	99	70	150	8.4	G1/8	M6	8	16.6	4.69
<b>RBPS-2000-A</b>	20	10000	60	あり	99	70	150	8.4	G1/8	M6	8	16.6	4.72
<b>RBPS-2200-A</b>	22	18000	120	あり	135	90	165	9.25	G1/4	M8	9	20	9.46
<b>RBPS-2400-A</b>	24	18000	130	あり	135	90	165	9.25	G1/4	M8	9	20	9.62
<b>RBPS-2500-A</b>	25	18000	140	あり	135	90	165	9.25	G1/4	M8	9	20	9.6
<b>RBPS-2600-A</b>	26	18000	140	あり	135	90	165	9.25	G1/4	M8	9	20	9.62
<b>RBPS-2800-A</b>	28	18000	150	あり	135	90	165	9.25	G1/4	M8	9	20	9.67
<b>RBPS-3000-A</b>	30	35000	320	あり	170	100	220	11	G1/4	M10	12	20	20.87
<b>RBPS-3200-A</b>	32	35000	340	あり	170	100	220	11	G1/4	M10	12	20	21.01
<b>RBPS-3500-A</b>	35	35000	370	あり	170	100	220	11	G1/4	M10	12	20	21.25
<b>RBPS-3600-A</b>	36	35000	380	あり	170	100	220	11	G1/4	M10	12	20	21.33
<b>RBPS-3800-A</b>	38	35000	400	あり	170	100	220	11	G1/4	M10	12	20	21.71
<b>RBPS-4000-A</b>	40	35000	420	あり	170	100	220	11	G1/4	M10	12	20	21.68
<b>RBPS-4200-A</b>	42	35000	440	あり	170	100	220	11	G1/4	M10	12	20	22.2
<b>RBPS-4500-A</b>	45	35000	470	あり	170	100	220	11	G1/4	M10	12	20	22.18
<b>RBPS-5000-A</b>	50	52000	780	あり	205	134	232	10.5	G1/4	M12	14	20	34.2
<b>RBPS-5500-A</b>	55	52000	780	あり	205	134	232	10.5	G1/4	M12	14	20	34.8
<b>RBPS-6000-A</b>	60	52000	780	あり	205	134	232	10.5	G1/4	M12	14	20	35.5

\*1: シャフト回転方向の保持トルク。シャフト回転方向の保持には、ブレーキとして使用できません。

\*2: 別売のマグネットセンサ **MFS** を取り付けることができます。センサスロットの位置・形状はCADデータをご確認ください。

- **品番指定** ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## RBPS-1600-A



 レバー位置変更

対応不可