


KAG マグネットセンサ用延長ケーブル

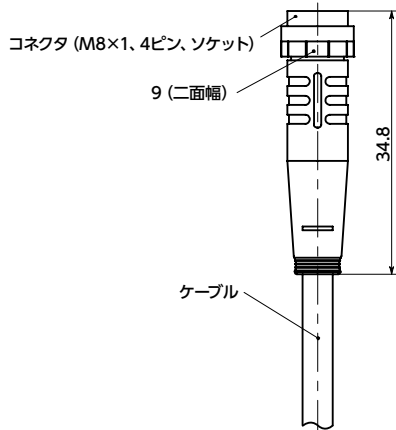

品番 	質量 (g)
KAG500B4	120

- マグネットセンサ **MFS02-S-KHC-P2-PNP** 用延長ケーブル。
- ストレートタイプコネクタ。
- ケーブルベヤ*1 対応の可動ケーブルを使用しています。
- ハロゲン・シリコン・PVCフリー。
*1: ケーブルベヤは、株式会社椿本チエインの商標です。


● 仕様



		KAG
コネクタ形状		ストレートタイプ
接続方式		バラ線
定格電圧		60V
絶縁抵抗		10 ⁸ Ω以上
接触抵抗		5mΩ以下
ケーブル部外被	材質	PUR
	外径	4.3mm
ケーブル部導体	線数	4
	断面積	0.25mm ²
使用温度	固定使用時	-40℃~+90℃
	くり返し使用時	-25℃~+60℃
最小曲げ半径		43mm
ケーブル長さ		5m
IP保護等級		IP67

ピン番号	色
1	茶
2	白
3	青
4	黒

 コネクタピン配列



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KAG500B4



● 関連商品

マグネットセンサ **MFS** があります。



レバー位置変更

対応不可