



PHK リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート

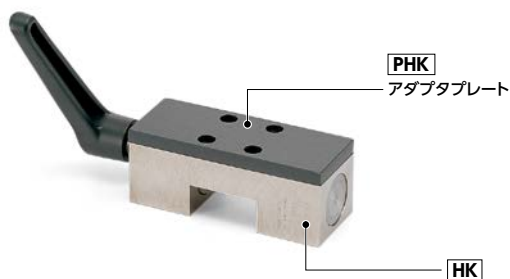

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PHK-25-4

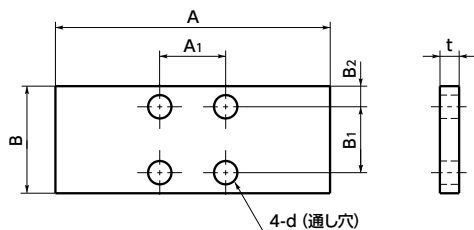

- **MK** **MKS** **HK** の高さをキャリッジの高さに揃えるためのプレートです。
- **MK** **MKS** **HK** とリニアガイドウェイとの組み合わせによって必要になる場合があります。選定表をご確認ください。

- 材質・仕上げ



	PHK
アダプタプレート	SS330相当 黒色酸化皮膜

寸法

単位：mm

品番	A	A1	B	B1	B2	t	d(通し穴) 適用ねじサイズ	質量 (kg)
PHK-15-2	47	17	24	17	3.5	2	M4	0.02
PHK-15-3	47	17	24	17	3.5	3	M4	0.03
PHK-15-4	47	17	24	17	3.5	4	M4	0.04
PHK-15-6	47	17	24	17	3.5	6	M4	0.06
PHK-20-1	60	15	24	15	4.5	1	M5	0.02
PHK-20-2	60	15	24	15	4.5	2	M5	0.03
PHK-20-4	60	15	24	15	4.5	4	M5	0.05
PHK-25-2	70	20	30	20	5	2	M6	0.04
PHK-25-4	70	20	30	20	5	4	M6	0.07
PHK-25-6	70	20	30	20	5	6	M6	0.1
PHK-25-8	70	20	30	20	5	8	M6	0.13
PHK-30-2	90	22	39	22	8.5	2	M6	0.05
PHK-30-3	90	22	39	22	8.5	3	M6	0.08
PHK-30-4	90	22	39	22	8.5	4	M6	0.11
PHK-30-5	90	22	39	22	8.5	5	M6	0.13
PHK-45-2	120	26	44	26	9	2	M10	0.08
PHK-45-6	120	26	44	26	9	6	M10	0.24
PHK-45-8	120	26	44	26	9	8	M10	0.31
PHK-45-10	120	26	44	26	9	10	M10	0.39
PHK-45-12	120	26	44	26	9	12	M10	0.47
PHK-45-18	120	26	44	26	9	18	M10	0.24
PHK-55-4	140	30	49	30	9.5	4	M14	0.2
PHK-55-7	140	30	49	30	9.5	7	M14	0.39
PHK-55-10	140	30	49	30	9.5	10	M14	0.49
PHK-55-14	140	30	49	30	9.5	14	M14	0.49
PHK-55-17	140	30	49	30	9.5	17	M14	0.39
PHK-65-10	160	35	64	35	14.5	10	M16	0.78

レバー位置変更 → P.xxxx

対応不可