

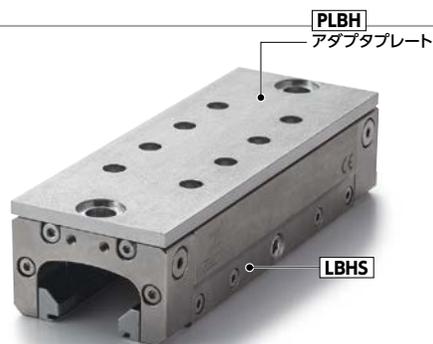


PLBH リニアクランプ・ズィー用アダプタプレート

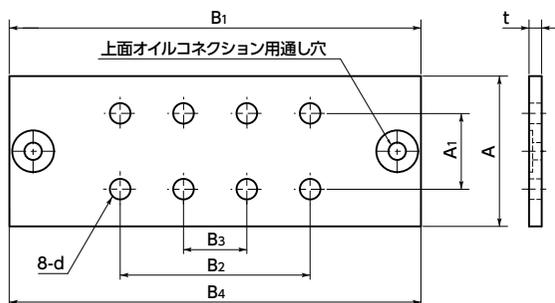

- 上面オイルコネクションを使用する場合
LBHS の上面オイルコネクションを使用する場合、テーブルと**PLBH** のシーリングには付属のOリングとカッティングリングをご使用ください。

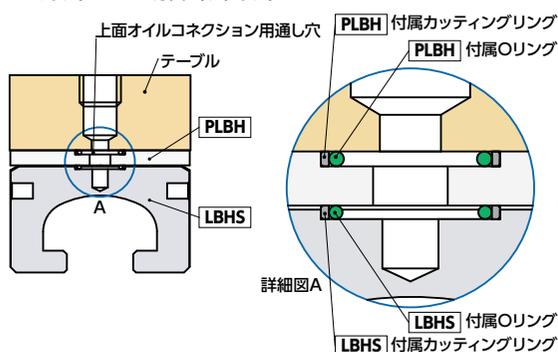

- **LBHS** の高さをキャリッジの高さに揃えるためのプレートです。
- **LBHS** とリニアガイドウェイとの組み合わせによって必要になる場合があります。選定表をご確認ください。
- 材質・仕上げ

	PLBH
本体	S235JR
Oリング	FKM
カッティングリング	16MnCr5Pb5

寸法

単位: mm

品番	A	A ₁	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	t	d (通し穴) 適用ねじサイズ	質量 (kg)
PLBH-25-4	47.6	24	130	60	20	115	4	M6	0.18
PLBH-30-3	59.5	28	180	111	37	165	3	M8	0.24
PLBH-35-7	69.5	32	190	120	40	175	7	M8	0.69
PLBH-45-10	85.6	44	210	130	44	195	10	M10	1.4
PLBH-55-10	99.5	50	256	154	60	238	10	M10	2
PLBH-65-10	125.5	50	276	180	60	258	10	M10	2.7

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PLBH-25-4



レバー位置変更 → P.xxxx

対応不可