

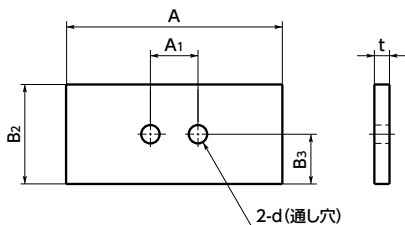


PMB リニアクランプ・ズィー用アダプタプレート

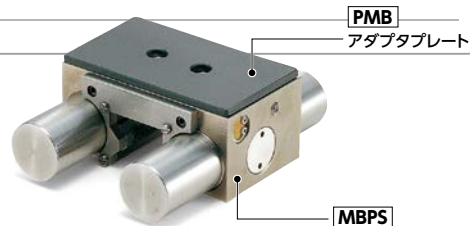

PMB-25 ~ **PMB-45**

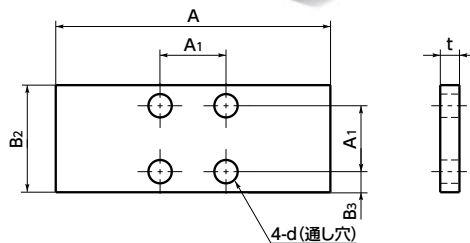

PMB-55

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

- **MBPS** の高さをキャリッジの高さに揃えるためのプレートです。
- **MBPS** とリニアガイドウェイとの組み合わせによって必要になる場合があります。選定表をご確認ください。
- 材質・仕上げ



PMB-25-4



| | PMB |
|----------|-------------------|
| アダプタプレート | SS330相当 黒色酸化皮膜 |

寸法

| 品番 | A | A ₁ | B ₂ | B ₃ | t | d(通し穴) 適用ねじサイズ | 質量 (kg) |
|------------|-----|----------------|----------------|----------------|----|-------------------|------------|
| PMB-15-4 | 61 | 15 | 44 | 22 | 4 | M5 | 0.09 |
| PMB-20-2 | 66 | 20 | 44 | 22 | 2 | M6 | 0.05 |
| PMB-20-4 | 66 | 20 | 44 | 22 | 4 | M6 | 0.09 |
| PMB-25-1 | 75 | 20 | 44 | 22 | 1 | M6 | 0.03 |
| PMB-25-2 | 75 | 20 | 44 | 22 | 2 | M6 | 0.06 |
| PMB-25-3 | 75 | 20 | 44 | 22 | 3 | M6 | 0.08 |
| PMB-25-4 | 75 | 20 | 44 | 22 | 4 | M6 | 0.11 |
| PMB-25-5 | 75 | 20 | 44 | 22 | 5 | M6 | 0.15 |
| PMB-25-7 | 75 | 20 | 44 | 22 | 7 | M6 | 0.11 |
| PMB-30-3 | 90 | 22 | 47 | 23 | 3 | M8 | 0.1 |
| PMB-35-1-5 | 100 | 24 | 46.5 | 24.5 | 2 | M8 | 0.06 |
| PMB-35-2 | 100 | 24 | 46 | 24.5 | 2 | M8 | 0.08 |
| PMB-35-4 | 100 | 24 | 46 | 24.5 | 4 | M8 | 0.15 |
| PMB-35-7 | 100 | 24 | 46 | 24.5 | 7 | M8 | 0.25 |
| PMB-35-9 | 100 | 24 | 46 | 24.5 | 9 | M8 | 0.32 |
| PMB-35-11 | 100 | 24 | 46 | 24.5 | 11 | M8 | 0.39 |
| PMB-45-3 | 120 | 26 | 49 | 24.5 | 3 | M10 | 0.14 |
| PMB-45-8 | 120 | 26 | 49 | 24.5 | 8 | M10 | 0.36 |
| PMB-45-10 | 120 | 26 | 49 | 24.5 | 10 | M10 | 0.45 |
| PMB-45-18 | 120 | 26 | 49 | 24.5 | 18 | M10 | 0.81 |
| PMB-55-3 | 140 | 38 | 62 | 12 | 3 | M10 | 0.2 |
| PMB-55-4 | 140 | 38 | 62 | 12 | 4 | M10 | 0.27 |
| PMB-55-10 | 140 | 38 | 62 | 12 | 10 | M10 | 0.66 |
| PMB-55-13 | 140 | 38 | 62 | 12 | 13 | M10 | 0.87 |
| PMB-55-14 | 140 | 38 | 62 | 12 | 14 | M10 | 0.93 |

レバー位置変更 → P.xxxx

対応不可