


PMK リニアクランプ・ズィー用アダプタプレート 仕様変更

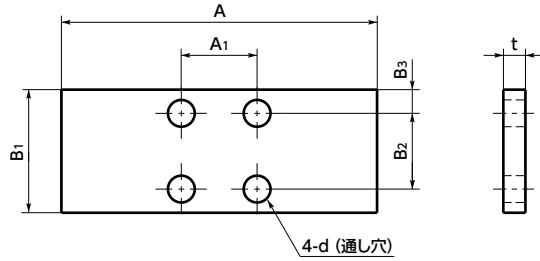


- **MK MKS HK** の高さをキャリッジの高さに揃えるためのプレートです。
- **MK MKS HK** とリニアガイドウェイとの組み合わせによって必要になる場合があります。選定表をご確認ください。

● 材質・仕上げ



| | |
|----|-------------------|
| | PMK |
| 本体 | SS330相当 黒色酸化皮膜 |

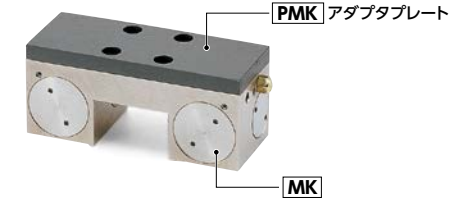

寸法

単位：mm

| 品番 | A | A1 | B1 | B2 | B3 | t | d(通し穴) 適用ねじサイズ | 質量 (kg) |
|------------|-----|----|----|----|------|----|-------------------|------------|
| PMK-15-4 | 55 | 15 | 39 | 15 | 15.5 | 4 | M4 | 0.07 |
| PMK-20-2-A | 66 | 20 | 30 | 20 | 5 | 2 | M6 | 0.03 |
| PMK-20-4-A | 66 | 20 | 30 | 20 | 5 | 4 | M6 | 0.06 |
| PMK-25-2 | 75 | 20 | 35 | 20 | 5 | 2 | M6 | 0.04 |
| PMK-25-4 | 75 | 20 | 35 | 20 | 5 | 4 | M6 | 0.08 |
| PMK-25-5 | 75 | 20 | 35 | 20 | 5 | 5 | M6 | 0.1 |
| PMK-25-6 | 75 | 20 | 35 | 20 | 5 | 6 | M6 | 0.12 |
| PMK-25-8 | 75 | 20 | 35 | 20 | 5 | 8 | M6 | 0.16 |
| PMK-25-9 | 75 | 20 | 35 | 20 | 5 | 9 | M6 | 0.18 |
| PMK-30-2 | 90 | 22 | 39 | 22 | 8.5 | 2 | M8 | 0.06 |
| PMK-30-3 | 90 | 22 | 39 | 22 | 8.5 | 3 | M8 | 0.08 |
| PMK-30-5 | 90 | 22 | 39 | 22 | 8.5 | 5 | M8 | 0.13 |
| PMK-30-6 | 90 | 22 | 39 | 22 | 8.5 | 6 | M8 | 0.16 |
| PMK-35-1 | 100 | 24 | 39 | 24 | 7.5 | 1 | M8 | 0.03 |
| PMK-35-3 | 100 | 24 | 39 | 24 | 7.5 | 3 | M8 | 0.09 |
| PMK-35-4 | 100 | 24 | 39 | 24 | 7.5 | 4 | M8 | 0.12 |
| PMK-35-7 | 100 | 24 | 39 | 24 | 7.5 | 7 | M8 | 0.21 |
| PMK-35-8 | 100 | 24 | 39 | 24 | 7.5 | 8 | M8 | 0.24 |
| PMK-35-10 | 100 | 24 | 39 | 24 | 7.5 | 10 | M8 | 0.29 |
| PMK-35-11 | 100 | 24 | 39 | 24 | 7.5 | 11 | M8 | 0.32 |
| PMK-35-14 | 100 | 24 | 39 | 24 | 7.5 | 14 | M8 | 0.41 |
| PMK-35-15 | 100 | 24 | 39 | 24 | 7.5 | 15 | M8 | 0.44 |

単位：mm

| 品番 | A | A1 | B1 | B2 | B3 | t | d(通し穴) 適用ねじサイズ | 質量 (kg) |
|-----------|-----|----|----|----|------|----|-------------------|------------|
| PMK-45-2 | 120 | 26 | 49 | 26 | 11.5 | 2 | M10 | 0.09 |
| PMK-45-6 | 120 | 26 | 49 | 26 | 11.5 | 6 | M10 | 0.27 |
| PMK-45-8 | 120 | 26 | 49 | 26 | 11.5 | 8 | M10 | 0.35 |
| PMK-45-10 | 120 | 26 | 49 | 26 | 11.5 | 10 | M10 | 0.44 |
| PMK-45-12 | 120 | 26 | 49 | 26 | 11.5 | 12 | M10 | 0.53 |
| PMK-45-16 | 120 | 26 | 49 | 26 | 11.5 | 16 | M10 | 0.46 |
| PMK-45-18 | 120 | 26 | 49 | 26 | 11.5 | 18 | M10 | 0.79 |
| PMK-55-3 | 128 | 30 | 49 | 30 | 9.5 | 3 | M10 | 0.14 |
| PMK-55-6 | 128 | 30 | 49 | 30 | 9.5 | 6 | M10 | 0.28 |
| PMK-55-7 | 128 | 30 | 49 | 30 | 9.5 | 7 | M10 | 0.33 |
| PMK-55-10 | 128 | 30 | 49 | 30 | 9.5 | 10 | M10 | 0.47 |
| PMK-55-13 | 128 | 30 | 49 | 30 | 9.5 | 13 | M10 | 0.01 |
| PMK-55-16 | 128 | 30 | 49 | 30 | 9.5 | 16 | M10 | 0.75 |
| PMK-55-17 | 128 | 30 | 49 | 30 | 9.5 | 17 | M10 | 0.8 |
| PMK-65-7 | 138 | 30 | 49 | 30 | 9.5 | 7 | M10 | 0.35 |
| PMK-65-10 | 138 | 30 | 49 | 30 | 9.5 | 10 | M10 | 0.51 |
| PMK-65-17 | 138 | 30 | 49 | 30 | 9.5 | 17 | M10 | 0.82 |

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PMK-35-7



レバー位置変更

対応不可