

- ねじ部がステンレス製のクランプレバー。
- レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
- M3-M16の豊富なねじサイズ。
- 商品記号により、おねじ・めねじが選択できます。


**LDMS-CR** ———— おねじ

**LDFS-CR** ———— めねじ

- 材質・仕上げ



	LDMS-CR / LDFS-CR
レバー部	亜鉛ダイカスト クロムメッキ
ねじ部	SUS303
止めねじ	ステンレス
スプリング	ステンレス鋼線

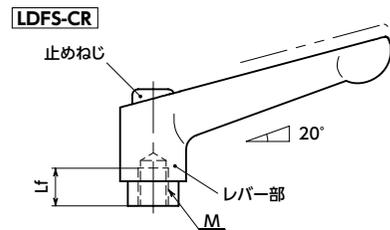

### 寸法

単位: mm

品番 おねじ	質量 (g)	品番 めねじ	Lf min.	質量 (g)	M(並目)		R	H	H'	h	s	D	d	歯数	最大荷重*1 (N)	最大締付力*1 (kN)
					ねじの呼び	ピッチ										
LDMS-3-CR	34 - 35	LDFS-3-CR	7	34	M3	0.5	45	34	37.5	24.5	4	13	10	18	13	1.4
LDMS-4-CR	35 - 36	LDFS-4-CR	8	33	M4	0.7	45	34	37.5	24.5	4	13	10	18	29	2.4
LDMS-5-CR	36 - 40	LDFS-5-CR	8	33	M5	0.8	45	34	37.5	24.5	4	13	10	18	60	3.9
LDMS-6-CR	36 - 42	LDFS-6-CR	8	32	M6	1	45	34	37.5	24.5	4	13	10	18	100	5.5
LDMS-6B-CR	79 - 87	LDFS-6B-CR	11	75	M6	1	63	45	49	31	6.5	17.5	13.5	24	72	5.5
LDMS-8-CR	82 - 96	LDFS-8-CR	11	73	M8	1.25	63	45	49	31	6.5	17.5	13.5	24	180	10
LDMS-8B-CR	132 - 152	LDFS-8B-CR	14	122	M8	1.25	78	54	58	36	8	21	16	26	140	10
LDMS-10-CR	136 - 166	LDFS-10-CR	14	118	M10	1.5	78	54	58	36	8	21	16	26	290	16
LDMS-10B-CR	202 - 235	LDFS-10B-CR	17	186	M10	1.5	92	64	68	43	11	24	19	28	240	16
LDMS-12A-CR	141 - 183	LDFS-12A-CR	14	150	M12	1.75	78	54	58	36	8	21	16	26	500	23
LDMS-12-CR	226 - 267	LDFS-12-CR	17	196	M12	1.75	92	64	68	43	11	24	19	28	420	23
LDMS-12B-CR	354 - 387	LDFS-12B-CR	22	259	M12	1.75	108	75	80	50.5	12	30	23	30	360	23
LDMS-16-CR	359 - 423	LDFS-16-CR	22	282	M16	2	108	75	80	50.5	12	30	23	30	910	43

\*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。

### ねじ長さ

品番 おねじ	Lm (mm) <span style="color: red;">②</span>											
	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80
LDMS-3-CR	●	●	●	●	●							
LDMS-4-CR			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LDMS-5-CR				●	●	●	●	●	●	●	●	●
LDMS-6-CR				●	●	●	●	●	●	●	●	●
LDMS-6B-CR					●	●	●	●	●	●	●	●
LDMS-8-CR					●	●	●	●	●	●	●	●
LDMS-8B-CR						●	●	●	●	●	●	●
LDMS-10-CR						●	●	●	●	●	●	●
LDMS-10B-CR							●	●	●	●	●	●
LDMS-12A-CR							●	●	●	●	●	●
LDMS-12-CR								●	●	●	●	●
LDMS-12B-CR									●	●	●	●
LDMS-16-CR										●	●	●

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

### LDMS-3-16-CR



**LDMS-CR** は ② ねじ長さLmを表に●の記載があるサイズから選択してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包 お問い合わせください	ねじ組み合わせ めねじのみ対応可・別料金	ねじカット おねじのみ対応可・別料金	ゆるみ止め 対応不可	レーザ刻印 対応不可
-----------------------------	-------------------------	-----------------------	---------------	---------------