


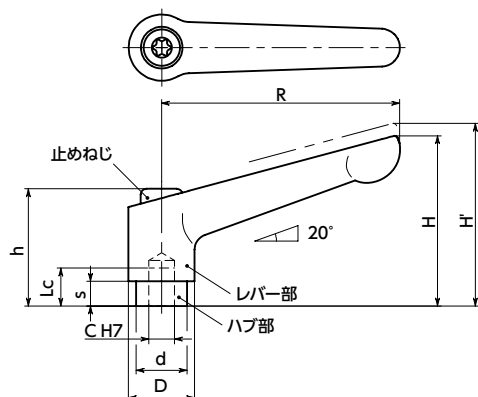

● 材質・仕上げ



	LDRS
レバー部	亜鉛ダイカスト 静電塗装 (各色)
ハブ部	SUS303相当
止めねじ	SUS303相当
スプリング	ステンレス鋼線



- リーマ穴タイプのクランプレバー。
- レバー部以外ステンレス製。
- レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
- レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。

末尾記号	レバー部の色
BK	つや消し黒
SG	つや消しシルバー
OR	つや消しオレンジ
RD	つや消しレッド

単位: mm

品番	C	Lc	R	H	H'	h	s	D	d	歯数	質量 (g)
LDRS-5	5	8	45	34	37.5	24.5	4	13	10	18	34
LDRS-6	6	8	45	34	37.5	24.5	4	13	10	18	33
LDRS-8	8	11	63	45	49	31	6.5	17.5	13.5	24	73
LDRS-8B	8	14	78	54	58	36	8	21	16	26	120
LDRS-10	10	14	78	54	58	36	8	21	16	26	118
LDRS-12	12	17	92	64	68	43	11	24	19	28	178
LDRS-12B	12	22	108	75	80	50.5	12	30	23	30	278
LDRS-16	16	22	108	75	80	50.5	12	30	23	30	276

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

LDRS-12-SG

1

2

クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじ組み合わせ	ねじカット	ゆるみ止め	レーザ刻印
お問い合わせください	対応不可	対応不可	対応不可	対応可・別料金