

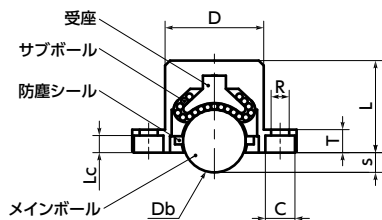


## BRDB 下向きボールローラ(ツバつきタイプ)

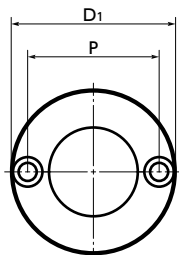

- 下向き・横向きでの使用が可能。搬送用台車のキャストなどの用途に。
- 防塵シールが、ゴミやホコリの内部への浸入を防止します。
- 本体・メインボール・サブボールはスチール製。耐久性にすぐれています。
- 取り付け際に、ボールローラ本体の出寸法が小さく省スペースです。

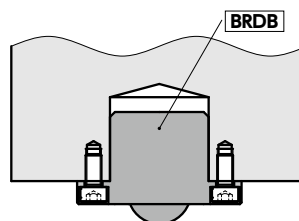

## ● 用途

FPD製造装置/半導体製造装置/食品製造ライン/包装ライン

## ● 材質・仕上げ



	BRDB
本体	S45C 無電解ニッケルメッキ
メインボール	SUJ2 (硬度55HRC以上)
サブボール	SUJ2 (硬度55HRC以上)
受座	SCM415 (硬度50HRC以上)
防塵シール	フェルト

単位: mm

品番	D	D1	L	s	T	Db	P	R	C	Lc	耐荷重 (N)	質量 (g)
BRDB-24	24	40	24	5	6	15.88	32	4.5	7.5	4.2	900	115
BRDB-30	30	50	28	6	7	19.05	40	5.5	9	5.2	1100	207
BRDB-38	38	60	37	8	8	25.4	49	6.5	10.5	6.2	1200	407

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## BRDB-30

商品記号 D

1 バラ売り → P.xxxx

1個から注文できるため対象外

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx

対応不可

ねじカット → P.xxxx

対応不可

ゆるみ止め → P.xxxx

対応不可