
 
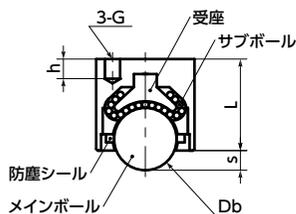


## BRDT 下向きボールローラ(タップ穴タイプ)



- 下向き・横向きでの使用が可能。搬送用台車のキャスタなどの用途に。
- 防塵シールが、ゴミやホコリの内部への浸入を防止します。
- 本体・メインボール・サブボールはスチール製。耐久性にすぐれています。
- 本体のねじ穴で固定するため、薄板に取りつけることができます。

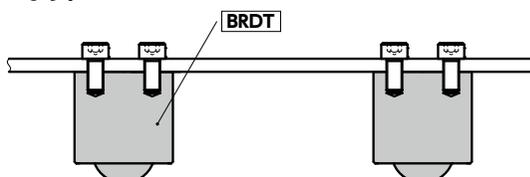

## ● 用途

FPD製造装置/半導体製造装置/食品製造ライン/包装ライン

## ● 材質・仕上げ



	BRDT
本体	S45C 無電解ニッケルメッキ
メインボール	SUJ2 (硬度55HRC以上)
サブボール	SUJ2 (硬度55HRC以上)
受座	SCM415 (硬度50HRC以上)
防塵シール	フェルト

単位: mm

品番	D1	L	s	Db	M(並目)		h	P	耐荷重(N)	質量(g)
					ねじの呼び	ピッチ				
BRDT-24	24	24	5	15.88	M4	0.7	6	16	900	78
BRDT-30	30	28	6	19.05	M5	0.8	6	20	1100	142
BRDT-38	38	37	8	25.4	M6	1	8	26	1200	305

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## BRDT-30

商品記号	D1
------	----

1 バラ売り → P.xxxx

1個から注文できるため対象外

🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx

対応不可

🔪 ねじカット → P.xxxx

対応不可

🌀 ゆるみ止め → P.xxxx

対応不可