

● 材質・仕上げ



| | FRCA-B |
|---------|------------------------|
| 本体 | アルミニウム合金 アルマイト処理(黒) |
| ウェッジ | 真鍮 |
| クランプレバー | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(つや消し黒) |
| 止めねじ | SUS303相当 |


- 回転軸など1本のシャフトを固定するクランプ。
- コントロールノブなどの回転機構と組み合わせて使用いただけます。
- クランプレバーを締めつけることで内部のウェッジが移動し、シャフトを優しくクランプします。
- 固定穴を利用して、プレートなどの機器・装置への取り付けが可能です。
固定穴は両側がザグリ穴となっており、どちらからでも取り付けができます。

単位: mm

| 品番 | D | d ₁ | d ₂ | P | R | H | 質量(g) |
|------------------|----|----------------|----------------|----|----|----|-------|
| FRCA-40-B8-B-BK | 40 | 8 | 4.3 | 28 | 30 | 50 | 80 |
| FRCA-40-B10-B-BK | 40 | 10 | 4.3 | 28 | 30 | 50 | 79 |
| FRCA-50-B8-B-BK | 50 | 8 | 5.3 | 36 | 30 | 56 | 110 |
| FRCA-50-B10-B-BK | 50 | 10 | 5.3 | 36 | 30 | 56 | 110 |
| FRCA-50-B12-B-BK | 50 | 12 | 5.3 | 36 | 30 | 56 | 109 |
| FRCA-60-B10-B-BK | 60 | 10 | 5.3 | 44 | 30 | 61 | 148 |
| FRCA-60-B12-B-BK | 60 | 12 | 5.3 | 44 | 30 | 61 | 148 |

● 使用例

回転軸をもつコントロールノブなどと組み合わせて。

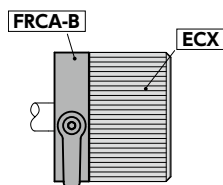

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

FRCA-40-B8-B-BK



| | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|------------------|
| クリーン洗浄・クリーン梱包 対応不可 | ねじカット 対応不可 | ゆるみ止め 対応不可 | レーザ刻印 対応可・別料金 |
|-----------------------|---------------|---------------|------------------|