



# AV-B30-23A ダイナミックマウンティングアーム - 2軸 - シングルアームタイプ

□ 壁面パネル・板金 ○ ポール ■ VESA規格対応

## AV-B30-23A243-\*\*-\*\* 壁面取り付けタイプ

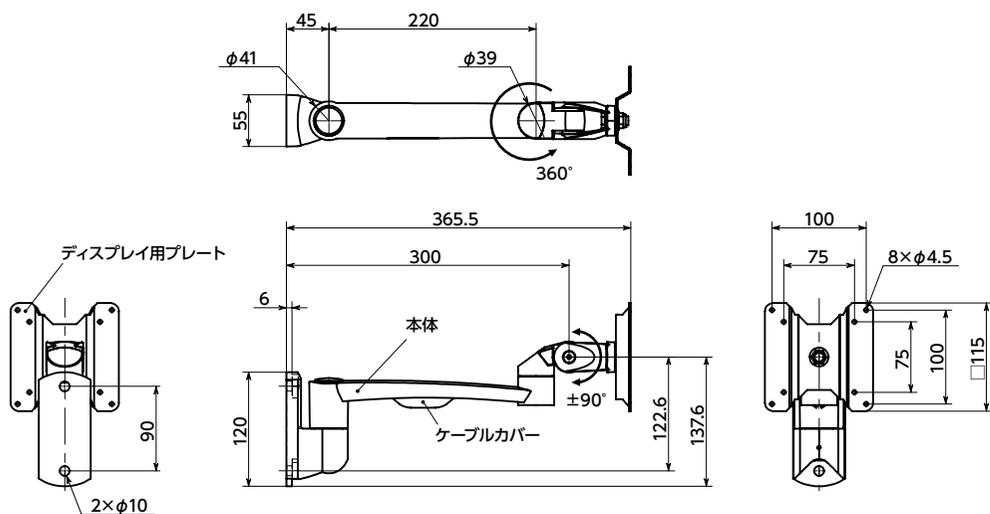

## AV-B30-23A263-\*\*-\*\* ポール取り付けタイプ

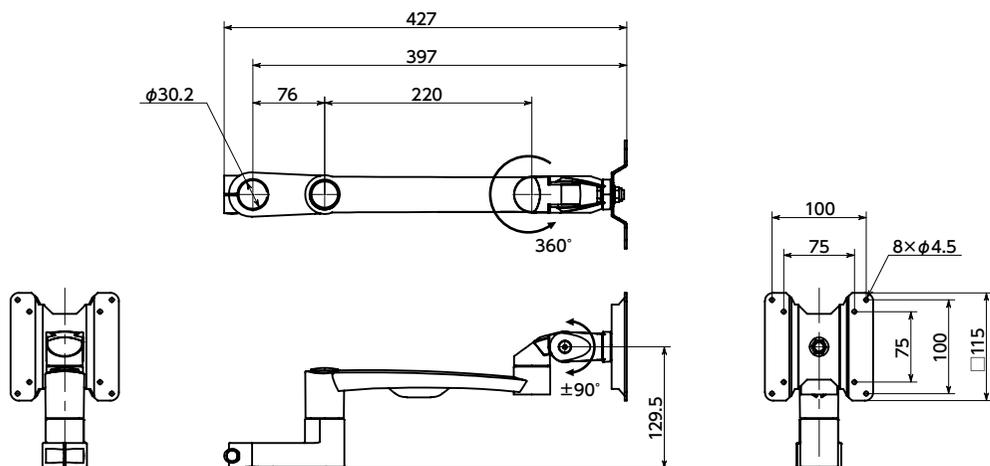

### ● 材質・仕上げ



	AV-B30-23A
本体	アルミニウム合金 粉体塗装(各色)
ディスプレイ用プレート	スチール 粉体塗装(各色)
ケーブルカバー	ポリプロピレン

- 角度調整が可能なディスプレイ固定アームです。
- 付属の六角レンチで本体のねじを締めつけることで角度を保持します。
- 2種類の取り付けタイプを選択できます。
  - AV-B30-23A243-\*\*-\*\* —— 壁面取り付けタイプ
  - AV-B30-23A263-\*\*-\*\* —— ポール取り付けタイプ
- ディスプレイ用プレートは上下方向に±90°、左右方向に360°角度調整ができます。さらにアーム部は壁面取り付けタイプが180°、ポール取り付けタイプが360°左右方向に角度調整ができます。
- カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。

末尾記号	色
76	白
50	黒

### ● 用途

産業用機械/医療用タッチパネル/農業機械/建機

### ⚠ 使用上の注意

AV-B30-23A を取りつける壁面、ポールの強度が不足している場合、脱落の原因となります。相手材の材質や構造、また AV-B30-23A が確実にディスプレイを保持できることを確認してください。また故障・破損の原因になるため、最大耐荷重を超える荷重での使用は避けてください。ご使用前には、「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全に取り付けを行ってください。

品番	取り付けタイプ	最大耐荷重(平均値) (N)	最大搭載質量 (kg)	質量 (g)
AV-B30-23A243	壁面取り付けタイプ	920	14	1530
AV-B30-23A263	ポール取り付けタイプ	920	14	1720



### ● 関連商品

ポール取り付けタイプ専用部品  
AV-B30-40X があります。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## AV-B30-23A243-50

