


# AV-D30-5T ダイナミックマウント・1軸タイプ



壁面パネル・板金 カウンタバランススプリング VESA規格対応

## 構造

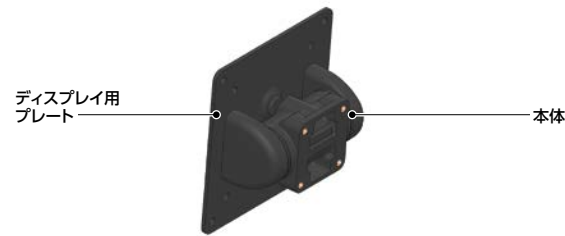

### モデル選定

- ディスプレイの質量と重心からモデルを選定します。

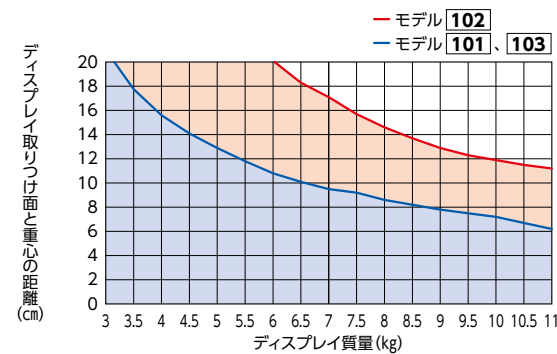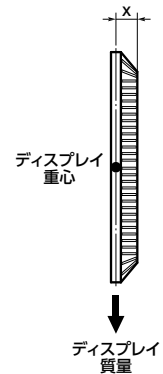

### 選定例


ディスプレイ質量が7kg、ディスプレイ取り付け面と重心の距離が6cmのとき、選定モデルは **101** または **103** です。

### 使用上の注意

**AV-D30-5T** を取りつける場所の材質や構造、取り付け金具が確実にディスプレイを支持できることを確認してください。

最大耐荷重を超える荷重で **AV-D30-5T** を操作したり、負荷を加えないようにしてください。 **AV-D30-5T** が破損することがあります。

- 振動・重荷重に耐える上級モデルのディスプレイ固定部品です。
- スムーズな操作感。
- カウンタバランス用のスプリング内蔵で、最小限の力でディスプレイの上下方向の角度調整ができます。
- ディスプレイは上下方向どの角度でも保持します。保持のために、ねじやノブの締めつけは不要。特別な工具も必要ありません。
- メンテナンスフリー。
- AV-D30-5T** の機器・装置への取り付けは、M5のねじを使用してください。
- 上下方向に±20°の角度調整ができます。

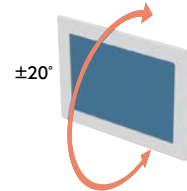

### 用途

産業用機械/医療用タッチパネル/農業機械/建機



### 材質・仕上げ

	AV-D30-5T
本体	アルミニウム合金 粉体塗装
ディスプレイ用プレート	S20C相当 粉体塗装


- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## AV-D30-5T101-50

1 2

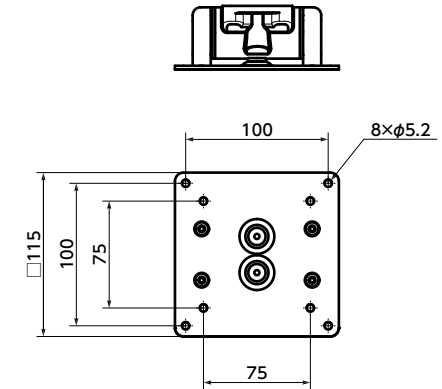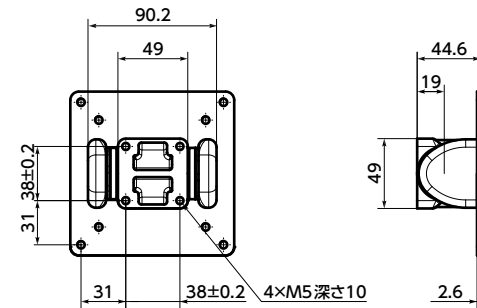

品番 1	モデルNo.	最大耐荷重 (平均値) (N)	上下方向へのトルク (N・m)		最大搭載質量	質量 (g)
			順回転	逆回転		
AV-D30-5T101	101	1845	1.13	7.9	7.48kg	583
AV-D30-5T102	102	1845	2.26	15.4	14.9kg	583
AV-D30-5T103	103	1845	6	8.6	14.9kg	583

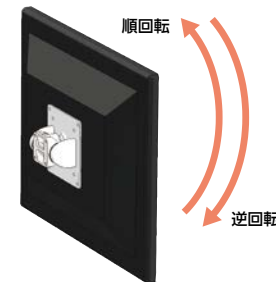

- カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。

### AV-D30-5T-76 AV-D30-5T-50



末尾記号 2	色
76	白
50	黒