
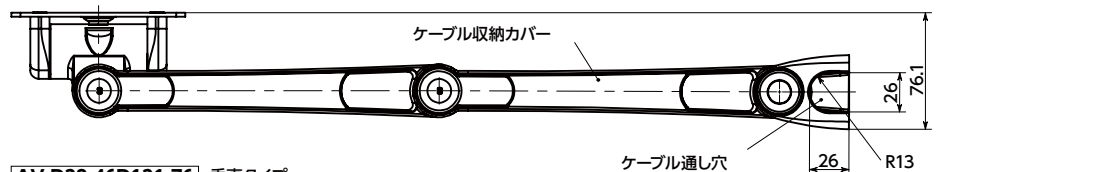




AV-D32-46D ダイナミックマウンティングアーム - 2軸 - ダブルアームタイプ

壁面パネル・板金 カウンタバランススプリング VESA規格対応

AV-D32-46D111-76 平行タイプ

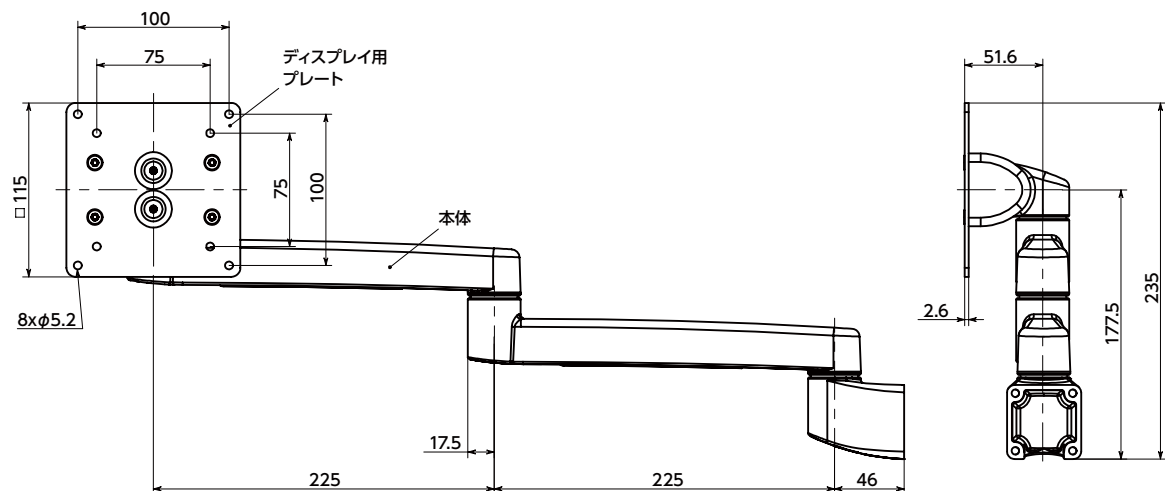


AV-D32-46D131-76 垂直タイプ

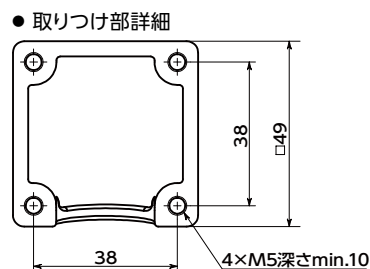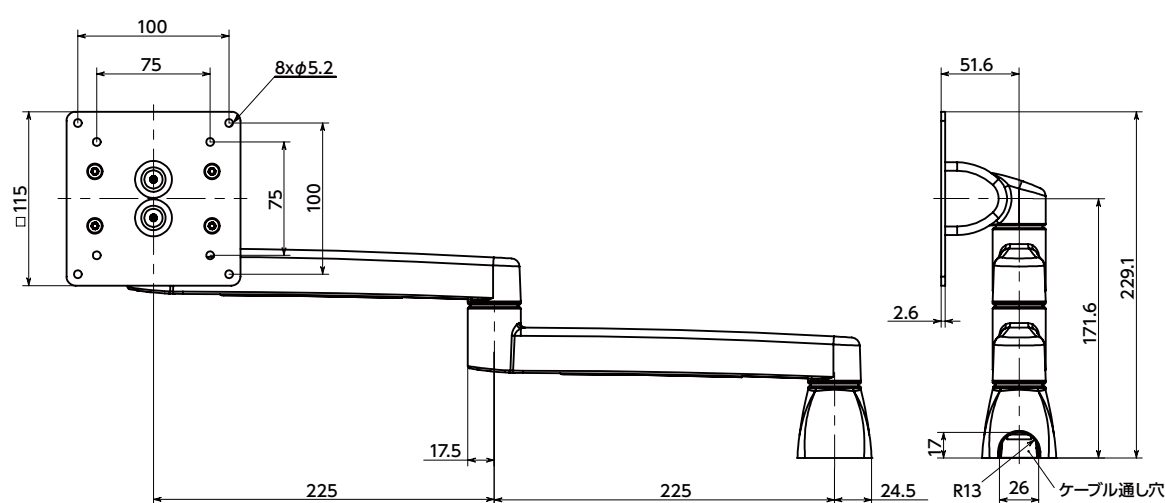

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。


AV-D32-46D111-76

- 振動・重荷重に耐える上級モデルのディスプレイ固定アームです。
- スムーズな操作感。
- ダブルアームにより、取り付け面からディスプレイまでの距離を100 - 540mmの範囲で調整できます。
- カウンタバランス用のスプリング内蔵で、最小限の力でディスプレイの上下方向の角度調整ができます。
- ディスプレイは上下方向どの角度でも保持します。保持のために、ねじやノブの締めつけは不要。特別な工具も必要ありません。
- 動荷重を受ける環境でもディスプレイを確実に保持します。
- 本体にケーブルの格納スペースがあり、すっきりとした外観になります。
- 2種類の取り付けタイプを選択できます。
AV-D32-46D111-76 —— 平行タイプ
AV-D32-46D131-76 —— 垂直タイプ
 平行タイプは壁面、垂直タイプは機械の水平面への取り付けに適しています。
- 左右方向に±95°、上下方向に±20°、中央部のアームが±180°、取り付け部のアームが±95°左右方向にスイングします。

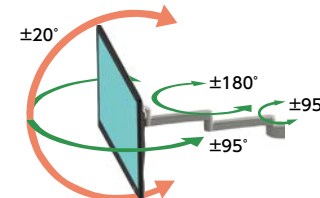


- 黒色や上下方向のトルクが大きい商品もあります。コンタクトセンターへお問い合わせください。

- 取り付け
AV-D32-46D の機器・装置への取り付けは、M5のねじを使用してください。*取り付け用のねじは付属していません。

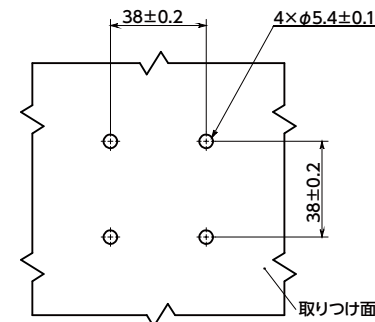

● ディスプレイの質量と重心の距離の確認

ディスプレイ質量とディスプレイ取り付け面と重心の距離Xがグラフの青色の領域にあることを確認してください。

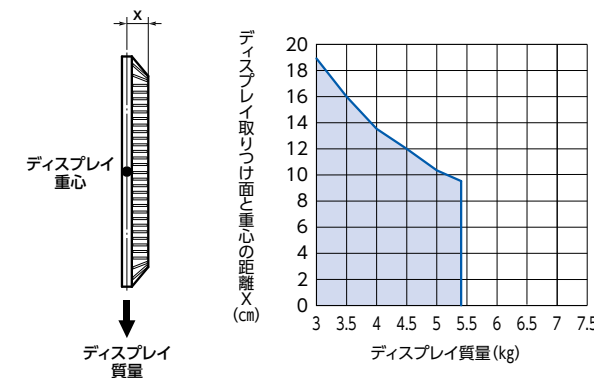

● 用途

産業用機械/医療用タッチパネル/農業機械/建機

● 材質・仕上げ

AV-D32-46D	
本体	アルミニウム合金 粉体塗装(白)
ディスプレイ用プレート	S20C相当 粉体塗装(白)

⚠ 使用上の注意

AV-D32-46D を取り付ける場所の材質や構造、取り付け金具が確実にディスプレイを支持できることを確認してください。強度不足により **AV-D32-46D** が脱落することがあります。

最大耐荷重を超える荷重で **AV-D32-46D** を操作したり、負荷を加えないようにしてください。 **AV-D32-46D** が破損することがあります。



品番	取り付けタイプ	最大耐荷重 (平均値) (N)	上下方向のトルク (N・m)		左右方向のトルク (N・m)			最大 搭載質量 (kg)	質量 (g)
			順回転	逆回転	ディスプレイ部	中央部	取り付け部		
AV-D32-46D111-76	平行タイプ	755	1.13	7.9	4.3	9.8	9.8	5.4	1569
AV-D32-46D131-76	垂直タイプ	755	1.13	7.9	4.3	9.8	9.8	5.4	1555