


DFS/DFSN ディスプレイ固定部品 - 1軸タイプ 仕様変更

アルミフレーム
壁面パネル・板金
アルミフレーム端面
パイプ
VESA規格対応

構造

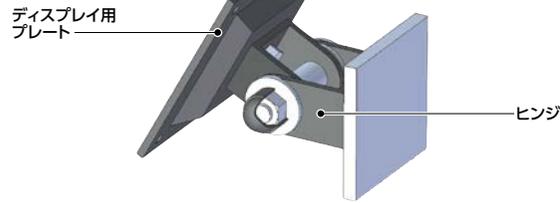

● 材質・仕上げ




	DFS-AF	DFS-AA DFS-PB	DFSN-AF	DFSN-AA DFSN-PB
ディスプレイ用プレート	SPHC 静電塗装			
ヒンジ	SPCC 静電塗装			
クランプレバー	ナイロン6		-	-
六角ナット	-	-	S45C 三価クロメート処理	-
固定用プレート	SS400 静電塗装	-	SS400 静電塗装	-
ブラケット	-	A6063 アルマイト処理	-	A6063 アルマイト処理

● 最大搭載質量

商品記号	最大搭載質量 (kg)
DFS	6
DFSN	10

- 1軸方向にディスプレイを傾けることができます。可動範囲は±90°です。(DFS*-AF)は±90°未満

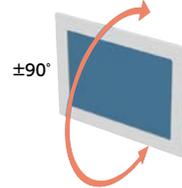

- クランプレバーまたは六角ナットを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。❶
クランプレバータイプ—DFS
六角ナットタイプ—DFSN
- 取り付け相手の種類に応じて、3タイプの画N固®を用意しています。❷
アルミフレーム用/壁面パネル・板金用—DFS*-AF
アルミフレーム端面取り付け用—DFS*-AA
丸パイプ用—DFS*-PB

● 用途

工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

DFS N-75-AA-40


商品記号 1 2 3 4

品番例：DFS-100-AF-M8、DFS-75-PB-40

● アルミフレーム用/壁面パネル・板金用

DFS-AF

DFSN-AF

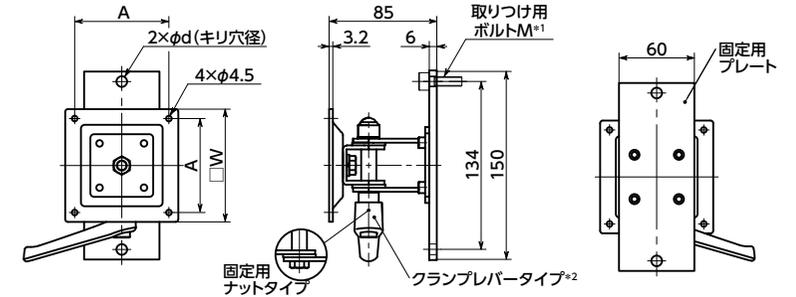

- *1: 取り付け用ボルトは付属していません。
- *2: クランプレバータイプDFSのクランプレバーの止めねじを六角穴付きからヘキサロピュラ穴付きに変更しました。


単位: mm

品番	品番	A	M(d)	W	質量 (g)
DFS-75-AF-**	DFSN-75-AF-**	75	M4 (5) M5 (6) M6 (7) M8 (9)	90	890 - 930
DFS-100-AF-**	DFSN-100-AF-**	100	M4 (5) M5 (6) M6 (7) M8 (9)	115	990 - 1030

● アルミフレーム端面取り付け用

DFS-AA

DFSN-AA

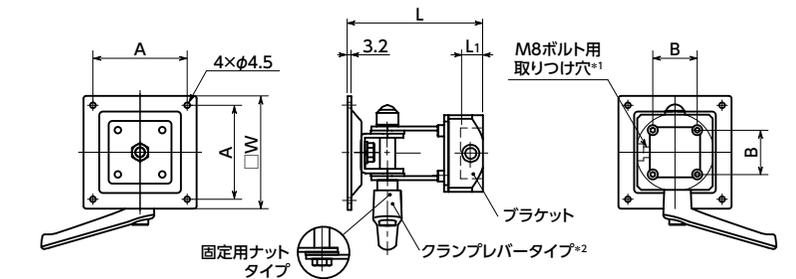

- *1: 六角穴付き低頭ボルト (M8×16mm) が付属しています。
- *2: クランプレバータイプDFSのクランプレバーの止めねじを六角穴付きからヘキサロピュラ穴付きに変更しました。


単位: mm

品番	品番	A	B	W	L1	L	質量 (g)
DFS-75-AA-40	DFSN-75-AA-40	75	40	90	17	106	680 - 720
DFS-100-AA-40	DFSN-100-AA-40	100	40	115	17	106	780 - 820

● 丸パイプ用

DFS-PB

DFSN-PB

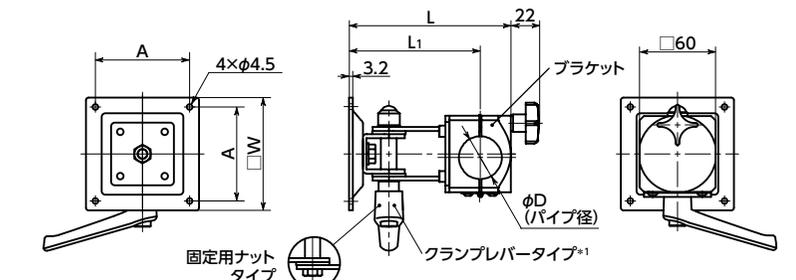

- *1: クランプレバータイプDFSのクランプレバーの止めねじを六角穴付きからヘキサロピュラ穴付きに変更しました。

単位: mm

品番	品番	A	D	W	L1	L	質量 (g)	
DFS-75-PB-**	DFSN-75-PB-**	75	28	30	34	90	103	800 - 870
			40	42.7	34	90	107	135
DFS-100-PB-**	DFSN-100-PB-**	100	28	30	34	115	103	900 - 970
			40	42.7	34	115	107	135

- 固定用のゴムシートを貼っています。