



DPU ディスプレイ角度操作取っ手

WEB 選定ナビ WEB CAD Download WEB VESA規格対応

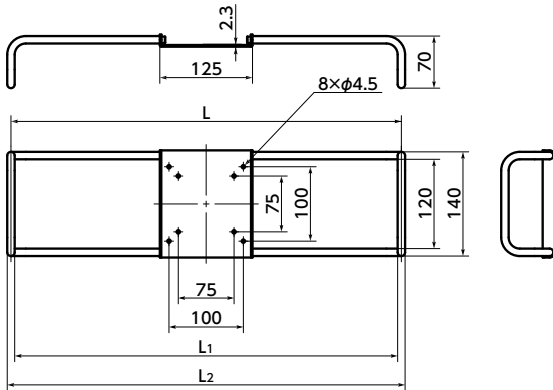

構造

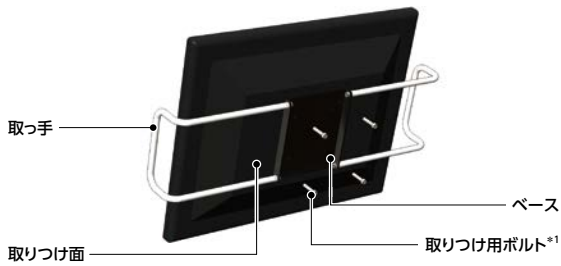

- ディスプレイの角度操作取っ手です。
- 通常よりディスプレイにモーメントがかかりません。
ディスプレイの破損を心配することなく角度調整できます。
- クロムメッキで美しい仕上がり。
- 取り付け穴はVESA規格に準拠しています。
75mm×75mm、100mm×100mmのどちらでも使用できます。



● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	DPU
取っ手	SS400 クロムメッキ
ベース	SPHC カチオン電着
六角穴付きボルト (M5×10mm)	SUSXM7

*1： 取り付け用ボルトは付属していません。

⚠ 使用上の注意

ディスプレイの取り付け面に段差がないことを確認してください。段差があると、**DPU**の取り付けができないことがあります。

単位: mm

品番	価格(円)	L	L ₁	L ₂	質量(g)
DPU-525	5,310	525	515	535	1145
DPU-605	5,440	605	595	615	1245

● 品番指定



WEB NBK ネットショップ

DPU - 525

商品
記号

