


DTT タブレットPCホルダ - iPad用 - 360°回転タイプ - スプリング保持

WEB 選定ナビ WEB CAD Download アルミフレーム 壁面パネル・板金 アルミフレーム端面 パイプ

構造

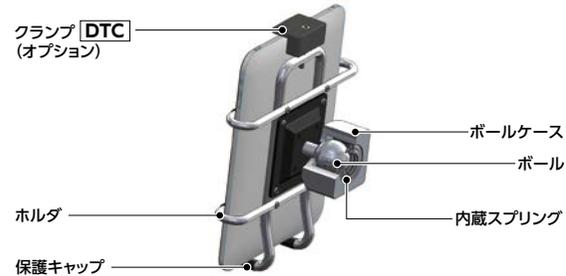

● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	DTT-AF	DTT-AA / DTT-PB
ホルダ	SS400 クロムメッキ	
保護キャップ	軟質PVC(鉛フリー)	
ボールケース	A6063 アルマイト処理	
ボール	S45C 三価クロメート処理	
内蔵スプリング	ばね鋼	
固定用プレート	SS400 静電塗装	-
ブラケット	-	A6063 アルマイト処理

● 保持トルク

商品記号	保持トルク	力の目安
DTTH	20N・m	振動等がある環境下でもタブレットPCが ずれにくい。
DTTM	15N・m	低トルクタイプと高トルクタイプの中間。
DTTL	10N・m	家庭用・オフィス用パソコンのディスプレイと 同程度のトルクで動く。

● オプション

- オプションの **[DTC]** を使用すれば、タブレットPCを完全に固定できます。
- ホルダの向きを回転させたり、タブレットPCの持ち出しを禁止している場合に。

品番	価格(円)	質量(g)
DTC	1,730	70

● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	DTC
クランプ	AC4C-F 静電塗装
クランプ用ねじ	SUSXM7

● 関連商品

360°回転タイプで、固定用ボルトを締めつけて角度を保持するタブレットPCホルダ **[DTK]** があります。

⇒ P.xxxx



● iPad*1対応のタブレットPCホルダです。
*1: iPadは、Apple Inc.の商標です。iPad2・iPad3・iPad4に対応しています。

● 生産設備や試験装置にタブレットPCを固定。抜き差しするだけで、簡単にタブレットPCの取り付け・取りはずしができます。

● 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。
● 内蔵スプリングのはたらきで、角度を保持します。調整後の締めつけ作業は不要です。

● 取り付け相手の種類に応じて、3タイプの画N固®を用意しています。

アルミフレーム用/壁面パネル・板金用 **[DTT-AF]**


アルミフレーム端面取り付け用 **[DTT-AA]**

丸パイプ用 **[DTT-PB]**

● 両手作業中にタブレットPCの画面を確認したい場合に適しています。

● ホルダの詳細寸法は **[DTR]** を参照してください。⇒ P.xxxx

● ホルダはどの方向にも±15°まで傾けることができます。
360°回転させることもできます。

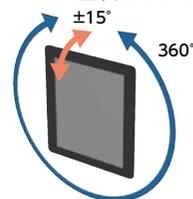

● さまざまなサイズのタブレットPCに対応した特殊仕様の画N固®も製作します。

⇒ P.906



● 用途

工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械

● 品番指定

直送 14時当日出荷 WEB NBKネットショップ

DTT M-AA-40

商品記号 1 2 3

品番例: DTTL-AF-M8, DTTH-PB-40

● アルミフレーム用/壁面パネル・板金用

DTT-AF



品番	価格(円)	M*1 (d)	質量(g)
DTT*-AF-**	11,300	M4 (5) M5 (6) M6 (7) M8 (9)	1860

単位: mm

*1: 取り付け用ボルトは付属していません。

● アルミフレーム端面取り付け用

DTT-AA



品番	価格(円)	B	質量(g)
DTT*-AA-40	12,500	40	1630

単位: mm

*1: 六角穴付き低頭ボルト(M8×16mm)が付属しています。

● 丸パイプ用

DTT-PB



品番	価格(円)	D	L1	L	質量(g)
DTT*-PB-**	14,700	28	120.5	144.5	1780
		30			1780
		34	124.5	152.5	1770
		40			1760
		42.7			1760

単位: mm

● 固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。

