


# AV-B30-40X ポール取り付け用アクセサリ

AV-B30-40XC6-\*\*\* クランプタイプ

AV-B30-40XG6-\*\*\* グロメットタイプ

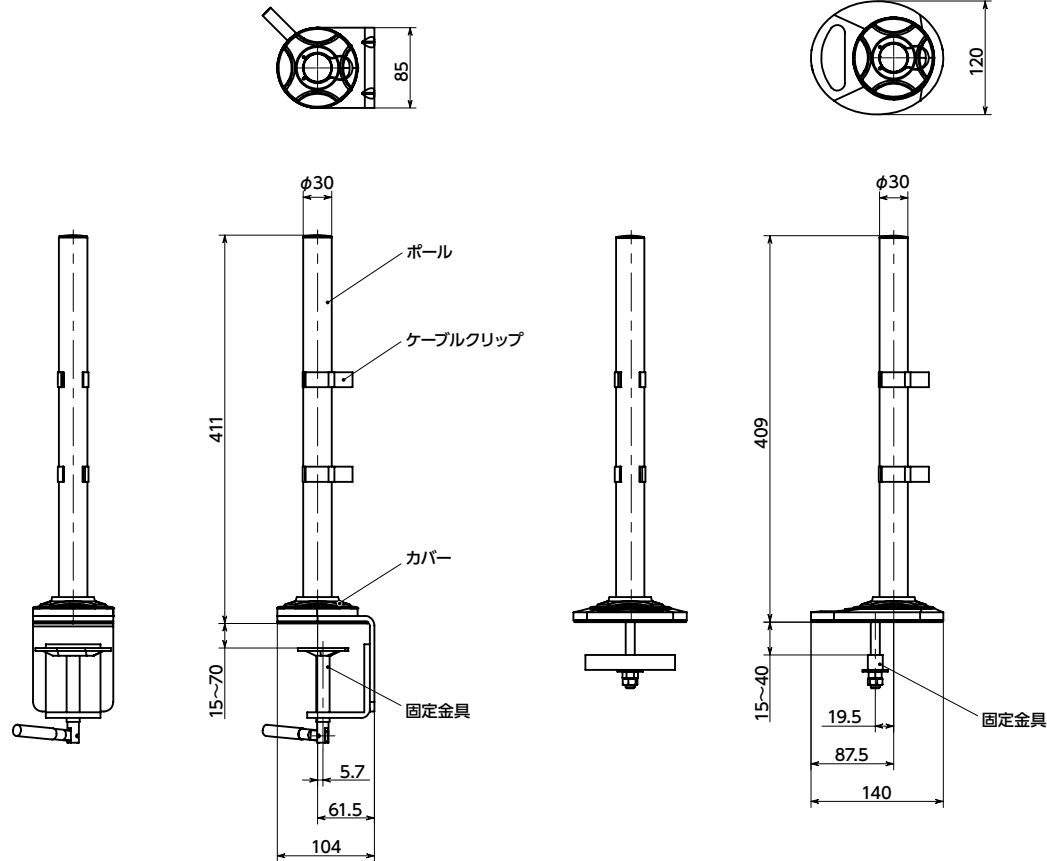

## ● 材質・仕上げ



AV-B30-40X	
ポール	スチール 粉体塗装(各色)
固定金具	スチール 亜鉛メッキ クロメート処理
カバー	ABS 粉体塗装
ケーブルクリップ	PC(ポリカーボネート)

- ダイナミックマウンティングアーム **AV-B30-\*\*\*263-\*\*\*** 専用ポール。

- 2種類の取り付けタイプを選択できます。

**AV-B30-40XC6-\*\*\*** —— クランプタイプ

**AV-B30-40XG6-\*\*\*** —— グロメットタイプ

- クランプタイプはテーブル端面を上下から挟んで固定します。取り付け時の追加加工が不要です。グロメットタイプはテーブルに穴を追加加工し、ボルトを通して固定します。背面のスペースに制限がある場合に適しています。

- カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。

末尾記号	色
76	白
50	黒

- ケーブルクリップと結束バンドが付属しており、任意の位置でケーブルをまとめることができます。

## ⚠ 使用上の注意

ご使用前には、「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全に取り付けを行ってください。



品番	取り付けタイプ	最大耐荷重(平均値) (N)	質量 (g)
<b>AV-B30-40XC6</b>	クランプタイプ	1100	2350
<b>AV-B30-40XG6</b>	グロメットタイプ	1400	1790

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**AV-B30-40XC6-50**

1

2