

● 材質・仕上げ



	CUPB
ブラケット本体	A6063 アルマイト処理
カバー	A6063 アルマイト処理
プレート	ポリアセタール(黒)
操作ボタン	ポリアセタール(黒)

- 垂直軸の丸パイプ・丸シャフトで手軽に位置決めができるブラケットです。
- 操作ボタンを押すとロックが解除され、ブラケットの上下方向へスムーズな移動ができ、操作ボタンを離れた位置で保持されます。
- 上方向へは操作ボタンを押さなくても、力を加えることで移動できます。
- 最大5kgまで搭載できます。

● 仕様

単位: mm


	CUPB-30	CUPB-40
適用丸パイプ・丸シャフト径	φ30±0.64	φ40±0.64
操作ボタン耐用回数*1	20,000回	

\*1: 参考値であり、保証値ではありません。

単位: mm

品番	D	L1	L	最大搭載質量 (kg)	質量 (g)
CUPB-30	30	22	61	5	394
CUPB-40	40	27	71	5	403

● 取り付け

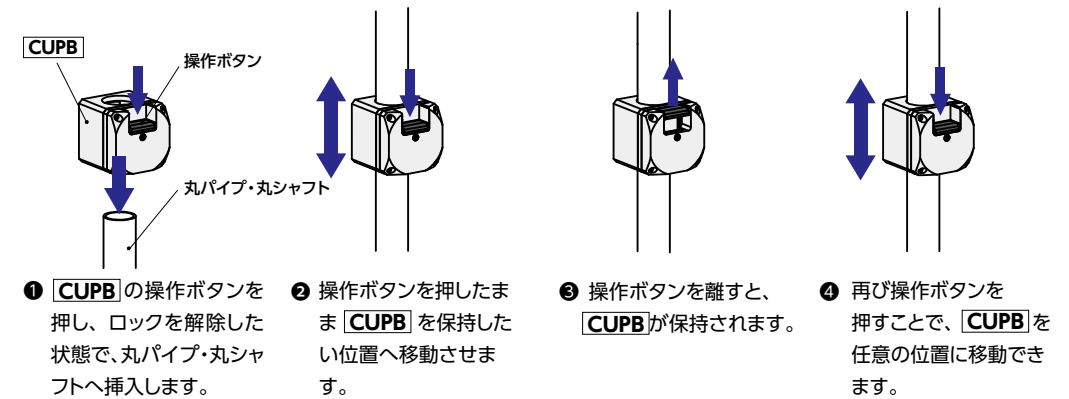

⚠ 使用上の注意

- 垂直軸に取り付けてください。
- **CUPB**は上下の取り付け方向が決まっています。上下を逆に取付けると、**CUPB**が丸パイプ・丸シャフトを保持できません。
- 回転方向の動きも抑制しますが、完全に保持することはできません。
- **CUPB**は摩擦締結を利用した商品です。丸パイプ・丸シャフトに油などが付着し摩擦係数が低下しているときや、衝撃荷重や振動が発生している場合は、最大搭載質量が低下することがあります。
- 丸パイプ・丸シャフトの材質・表面処理によっては、表面に傷がつく可能性があります。
- 過大な負荷が作用した場合、丸パイプ・丸シャフトが傷ついたり、**CUPB**が破損する可能性があります。



- 取り付ける際は、上下方向にご確認ください。

● 関連商品

丸パイプ用ブラケット **CUPB** を使用したタブレットPCホルダ **DTAC-PB** があります。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**CUPB-30**

