

# DKB キーボード固定部品 - 固定タイプ

WEB 選定ナビ WEB CAD Download アルミフレーム 壁面パネル・板金 アルミフレーム端面 パイプ



## 構造



● 材質・仕上げ RoHS指令適合

	DKB	DKB-AA / DKB-PB
キーボードホルダ	AC4C-F 静電塗装	
クランプ	AC4C-F 静電塗装	
クランプ用ねじ	SCM435 三価クロメート処理	
ブラケット	-	A6063 アルマイト処理

- オプション
- オプションでマウス置き **DKM** が付属できます。
  - 左右どちらにも取り付けできます。

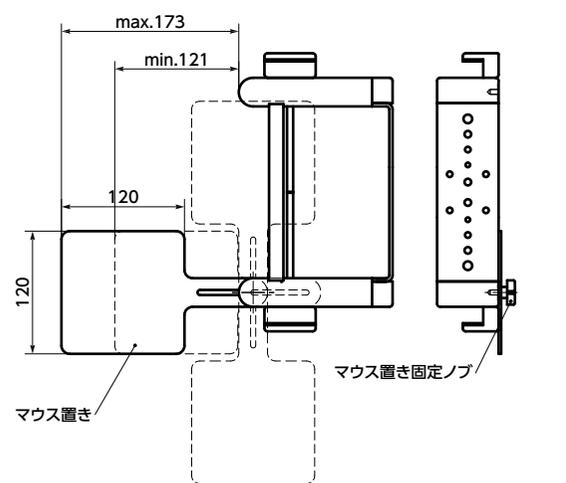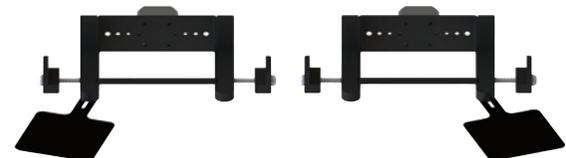

品番	価格(円)	質量(g)
<b>DKM</b>	1,110	310

● 材質・仕上げ RoHS指令適合

	DKM
マウス置き	SPCC カチオン塗装
マウス置き固定ノブ	ナイロン6



- キーボードを取りつけ相手に完全に固定できます。
- クランプ用ねじを締めつけることで、キーボードをしっかり固定し落下を防ぎます。
- B5サイズのノートパソコンから500mm幅のキーボードまで搭載できます。
- 取り付け相手の種類に応じて、3タイプの画N固®を用意しています。❶  
アルミフレーム用/壁面パネル・板金用— **DKB**  
アルミフレーム端面取り付け用— **DKB-AA**  
丸パイプ用— **DKB-PB**
- 出荷時には、2サイズのクランプ用ねじ(十字穴付きなべ小ねじ)が付属しています。  
M6×40: キーボード幅が256mm - 280mmのときに使用。  
M6×140: キーボード幅が280mm - 500mmのときに使用。

● 用途  
工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械

### ● 関連商品

1軸タイプのキーボード固定部品 **DKBR** があります。  
→ P.xxxx



● 品番指定 直送 14時当日出荷 WEB NBK ネットショップ

## DKB-500-AA-40

商品記号 ❶ ❷


品番例: DKB-500、DKB-500-PB-42.7

### ● アルミフレーム用/壁面パネル・板金用

#### DKB



#### ● 取り付け穴部詳細

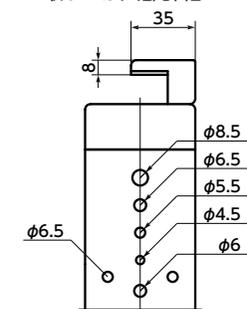

品番	価格(円)	質量(g)
<b>DKB-500</b>	6,970	800

### ● アルミフレーム端面取り付け用

#### DKB-AA



単位: mm

品番	価格(円)	B	質量(g)
<b>DKB-500-AA-40</b>	9,780	40	970

\*六角穴付き低頭ボルト(M8×16mm)が付属しています。

### ● 丸パイプ用

#### DKB-PB



単位: mm

品番	価格(円)	D	L1	L	質量(g)
<b>DKB-500-PB-**</b>	11,400	28	174	198	1130
		30			1130
		34	178	206	1120
		40			1110
		42.7			1105

\*固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。

