


## D8 スタッド - プラス溝

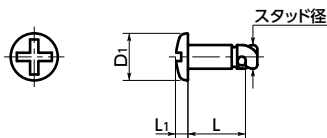

## ● 材質・仕上げ



	D8-190	D8-170-CR
本体	スチール・焼き入れ 三価クロメート処理	スチール・焼き入れ クロムメッキ

- D8リセプタクルと組み合わせて使用してください。

➔ P.1502 - 1511

- スタッド径はφ4・φ6mmの2サイズ。荷重に応じて選択してください。最大荷重は各リセプタクルページをご参照ください。➔ P.1502 - 1511

- スチール製。品番の末尾記号により、表面処理が選択できます。③

**D8-190** ————— 三価クロメート処理

**D8-170-CR** ————— クロムメッキ

## 寸法

単位：mm

スタッド径	L <sub>1</sub>	D <sub>1</sub>	十字穴の番号
4	2	8	No.2
6	3.3	12	No.3

## ねじ長さ

単位：mm

品番 三価クロメート処理	品番 クロムメッキ	L ②	スタッド径	質量(g)
D8-314-708-190	D8-314-708-170-CR	8	4	1.7
D8-314-709-190	D8-314-709-170-CR	9	4	1.8
D8-314-710-190	D8-314-710-170-CR	10	4	2
D8-314-711-190	D8-314-711-170-CR	11	4	2.1
D8-314-712-190	D8-314-712-170-CR	12	4	2.2
D8-314-713-190	D8-314-713-170-CR	13	4	2.3
D8-314-714-190	D8-314-714-170-CR	14	4	2.4
D8-314-715-190	D8-314-715-170-CR	15	4	2.5
D8-316-710-190	D8-316-710-170-CR	10	6	4.5
D8-316-711-190	D8-316-711-170-CR	11	6	4.7
D8-316-712-190	D8-316-712-170-CR	12	6	4.9
D8-316-713-190	D8-316-713-170-CR	13	6	5.1
D8-316-714-190	D8-316-714-170-CR	14	6	5.4
D8-316-715-190	D8-316-715-170-CR	15	6	5.6
D8-316-716-190	D8-316-716-170-CR	16	6	5.8
D8-316-717-190	D8-316-717-170-CR	17	6	6
D8-316-718-190	D8-316-718-170-CR	18	6	6.2

## ● 関連商品

スタッドの脱落防止にリテーナがあります。➔ P.xxxx



締め忘れ防止にカップ・スプリングがあります。スタッド径が6mmのスタッドに適用できます。➔ P.xxxx



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**D8-31 4-7 08-190**

商品  
記号

① 頭部  
形状

② ③