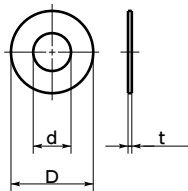
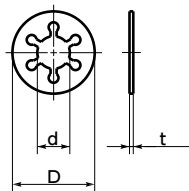


D8 リテーナ

SUS ステンレス

D8-040 プラスティック製**D8-200** ステンレス製

● D8スタッドの脱落防止に。

● 材質・仕上げ



	D8-040	D8-200
本体	プラスチック	ステンレス

D8-040 プラスティック製

単位：mm

品番	適用スタッド径	D	d	t	質量 (g)
D8-324-100-040	4	8	4.1	0.5	0.02
D8-326-100-040	6	11.8	5.4	0.5	0.05
D8-329-100-040	9	15.8	8.2	0.8	0.2

D8-200 ステンレス製

単位：mm

品番	適用スタッド径	D	d	t	質量 (g)
D8-324-101-200	4	10	4.1	0.5	0.1
D8-326-101-200	6	12.5	5.4	0.5	0.18
D8-329-101-200	9	17	9.1	1	0.3

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

D8-324-100-040