


## SCNL-HD フランジ付き六角袋ナット - ハイジエニックデザイン

SUS ステンレス 耐薬品 非磁性

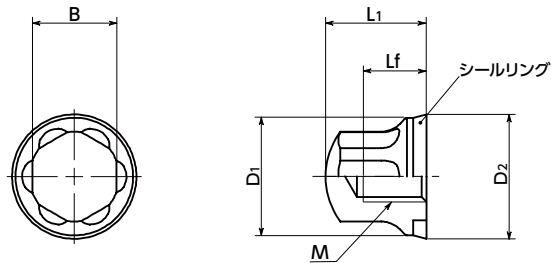

## ● 材質・仕上げ



	SCNL-HD	SCNL-HP-HD
本体	SUS316L	SUS316L 研磨
シールリング	H-NBR(青) 硬度ショアA85±5	H-NBR(青) 硬度ショアA85±5

- ハイジエニックデザインのナット。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
- ハイジエニックデザインについては、「ハイジエニックファミリー」をご参照ください。
- 取り付け面のすき間をシールリング「FSRN-HD」でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。
- シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局 (FDA) の規格に準拠した材料を使用しています。
- 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。
- 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。
- EHEDG (欧州衛生工学・設計グループ) が定めるガイドラインの認証を取得しています。
- 使用可能温度：-25℃～150℃
- 頭部研磨仕上げの「SCNL-HP-HD」があります。

## ● 用途

食品機械/食品製造ライン/医薬品機械



## SCNL-HD 研磨処理なし SCNL-HP-HD 研磨

単位：mm


品番	M(並目) ねじの呼び		Lf min.	D1	D2	B	L1	適用シールリング FSRN-HD	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ							
SCNL-M4-HD	M4	0.7	6	11	11.8	7	9.5	FSRN-11-7-2-HD	3
SCNL-M5-HD	M5	0.8	6	12	12.8	8	10	FSRN-12-8-2-HD	3.9
SCNL-M6-HD	M6	1	7.5	14	14.8	10	12	FSRN-14-10-2-HD	10
SCNL-M8-HD	M8	1.25	9.5	18	18.8	13	14.5	FSRN-18-14-2-HD	13
SCNL-M10-HD	M10	1.5	12	21	21.8	16	18	FSRN-21-17-2-HD	23
SCNL-M12-HD	M12	1.75	14.5	25	25.8	18	21	FSRN-25-21-2-HD	45
SCNL-M16-HD	M16	2	17	32	32.8	24	26	FSRN-32-28-2-HD	84
SCNL-M20-HD	M20	2.5	22	40	40.8	30	32	FSRN-40-36-2-HD	150
SCNL-M4-HP-HD	M4	0.7	6	11	11.8	7	9.5	FSRN-11-7-2-HD	3
SCNL-M5-HP-HD	M5	0.8	6	12	12.8	8	10	FSRN-12-8-2-HD	3.9
SCNL-M6-HP-HD	M6	1	7.5	14	14.8	10	12	FSRN-14-10-2-HD	10
SCNL-M8-HP-HD	M8	1.25	9.5	18	18.8	13	14.5	FSRN-18-14-2-HD	13
SCNL-M10-HP-HD	M10	1.5	12	21	21.8	16	18	FSRN-21-17-2-HD	23
SCNL-M12-HP-HD	M12	1.75	14.5	25	25.8	18	21	FSRN-25-21-2-HD	45
SCNL-M16-HP-HD	M16	2	17	32	32.8	24	26	FSRN-32-28-2-HD	84
SCNL-M20-HP-HD	M20	2.5	22	40	40.8	30	32	FSRN-40-36-2-HD	150

## ● 関連商品

シールリング「FSRN-HD」単体での購入も可能です。



清掃性・耐蝕性に配慮したハイジエニックデザインのスペーサ「FSPAS-A4-HD-H」があります。

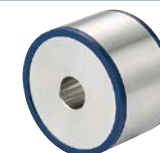

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## SCNL-M5-HP-HD



1 バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	脱落防止加工
1本から注文できるため対象外	お問い合わせください	対応不可	対応不可	対応不可