


SCNL-HP-HD-E フランジ付き六角袋ナット - ハイジエニックデザイン



耐薬品 × 非磁性 SUS ステンレス

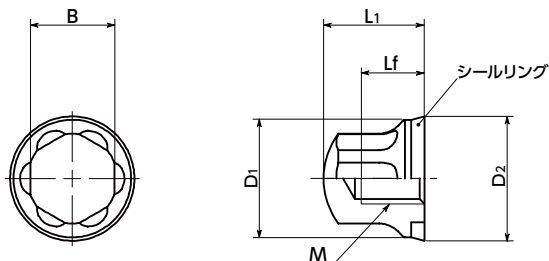

● 材質・仕上げ



	SCNL-HP-HD-E
本体	SUS316L 研磨
シールリング	EPDM (水色) 硬度ショア A85±5

● 関連商品

シールリング **FSRN-HD-E** 単体での購入も可能です。



清掃性・耐蝕性に配慮したハイジエニックデザインのスペーサ **FSPAS-A4-HD-E** があります。



- ハイジエニックデザインのナット。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
- 頭部研磨仕上げ。
- ハイジエニックデザインについては、「ハイジエニックファミリー」をご参照ください。
- 取り付け面のすき間をシールリング **FSRN-HD-E** でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。
- シールリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局 (FDA) の規格に準拠した材料を使用しています。
- 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。
- 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。
- EHEDG (欧州衛生工学・設計グループ) が定めるガイドラインの認証を取得しています。
- 使用可能温度：-40℃~120℃

● 用途

食品機械 / 食品製造ライン / 医薬品機械

単位: mm

品番	M (並目)		Lf min.	D1	D2	B	L1	適用シールリング FSRN-HD-E	質量 (g)
	ねじの呼び	ピッチ							
SCNL-M4-HP-HD-E	M4	0.7	6	11	11.8	7	9.5	FSRN-11 - 7 - 2-HD-E	3
SCNL-M5-HP-HD-E	M5	0.8	6	12	12.8	8	10	FSRN-12 - 8 - 2-HD-E	3.9
SCNL-M6-HP-HD-E	M6	1	7.5	14	14.8	10	12	FSRN-14 - 10 - 2-HD-E	10
SCNL-M8-HP-HD-E	M8	1.25	9.5	18	18.8	13	14.5	FSRN-18 - 14 - 2-HD-E	13
SCNL-M10-HP-HD-E	M10	1.5	12	21	21.8	16	18	FSRN-21 - 17 - 2-HD-E	23
SCNL-M12-HP-HD-E	M12	1.75	14.5	25	25.8	18	21	FSRN-25 - 21 - 2-HD-E	45
SCNL-M16-HP-HD-E	M16	2	17	32	32.8	24	26	FSRN-32 - 28 - 2-HD-E	84
SCNL-M20-HP-HD-E	M20	2.5	22	40	40.8	30	32	FSRN-40 - 36 - 2-HD-E	150

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SCNL-M5-HP-HD-E



バラ売り 1本から注文できるため対象外	クリーン洗浄・クリーン梱包 お問い合わせください	ねじカット 対応不可	ゆるみ止め 対応不可	脱着防止加工 対応不可
------------------------	-----------------------------	---------------	---------------	----------------