


SEQ 十字穴付き超極低頭ボルト



省スペース

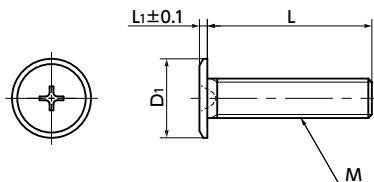

- 頭部高さが極薄の十字穴付きボルト。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- 十字穴にはQuaStix*¹を採用。QuaStix対応の専用ビット **SKQB** を使用することで、トルク伝達が向上し、カムアウトを抑え十字穴の破損を軽減します。*²

*1: QuaStixはオーエスジー株式会社の登録商標です。

*2: 通常の十字ビットでも取りつけ・取りはずし可能です。

- 表面処理の仕上がりの色を2種類から選択できます。

● 用途

機器・装置の省スペース化

● 材質・仕上げ



	SEQ-TZB	SEQ-TBZ
本体	SWCH 三価クロメート処理(シルバー)	SWCH 黒色三価クロメート処理

SEQ-TZB 三価クロメート処理(シルバー) SEQ-TBZ 黒色三価クロメート処理

単位: mm

品番 1	M(並目)		L 2				D1	L1	適用ビット	最大締めつけトルク (N・m)	質量 (g)	1袋入り数	
	ねじの呼び	ピッチ	6	8	10	12							
SEQ-M3-TZB	M3	0.5	6	8	10	12	7	0.8	SKQB-1	0.7	0.39 - 0.64	50	
SEQ-M4-TZB	M4	0.7		8	10	12	16	8	0.9	SKQB-2	1.8	0.8 - 1.4	50
SEQ-M3-TBZ	M3	0.5	6	8	10	12	7	0.8	SKQB-1	0.7	0.39 - 0.64	50	
SEQ-M4-TBZ	M4	0.7		8	10	12	16	8	0.9	SKQB-2	1.8	0.8 - 1.4	50

- 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 関連商品

十字穴付き超極低頭ボルト

SEQ-TZB | SEQ-TBZ 専用ビットで
す。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SEQ-M3-8-TBZ



1 バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	脱落防止加工
対応可・別料金	お問い合わせください	対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可