


SET-TZB(INCH)/SETS(INCH) ヘキサロピュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ)

SUS ステンレス  スペース

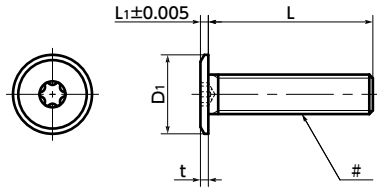

● 材質・仕上げ

	SET-TZB(INCH)	SETS(INCH)
本体	スチール 三価クロメート処理	SUSXM7 (SUS304相当)



- インチねじのヘキサロピュラ穴*1付き超極低頭ボルト。
- 頭部高さはすべて1mm(0.04in)以下。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- ヘキサロピュラ穴*1は高い締めつけトルクに耐える形状です。
→ P.xxxx
- 取り付け・取りはずしには、専用レンチ **SKX** もしくは、専用ビット **SKXB** と専用マグネットドライバ **SRD** を組み合わせてご使用ください。
- 狭い箇所での取り付け・取りはずしには、狭所作業対応ヘキサロピュラレンチ **SKX-N** をご使用ください。
- ガス抜き穴つき・ナイロン溶着・クリーン洗浄・特殊梱包など、特殊仕様の商品を製作いたします。
→ P.xxxx



*1: ヘキサロピュラ穴の形状はJIS B 1015:2008 (ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘキサロピュラ穴」に規定されています。

● 用途

機器・装置の省スペース化
インチねじ仕様の機器・装置

SET-TZB(INCH) スチール製

品番	#ねじの呼び	L	D1	L1	適用 レンチ	ヘキサロピュラ 穴の番号 No.	t	最大締めつけ トルク (N・m)	質量 (g)	1袋 入り数	
SET-#6-32-TZB	No.6-32UNC	1/4 3/8 1/2	3/4	0.295	0.034	SKX-6	6	0.029	0.95	0.48 - 1.2	10
SET-#8-32-TZB	No.8-32UNC	1/4 3/8 1/2	3/4	0.315	0.036	SKX-8	8	0.035	2.3	0.78 - 1.9	10
SET-#10-24-TZB	No.10-24UNC	1/2 5/8 3/4	0.335	0.038	SKX-8	8	0.035	2.4	1.6 - 2.3	10	
SET-#10-32-TZB	No.10-32UNF	1/2 5/8 3/4	0.335	0.038	SKX-8	8	0.035	2.4	1.7 - 2.4	10	

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 関連商品

SKX ヘキサロピュラレンチ



SKX-N 狭所作業対応ヘキサロピュラレンチ



SKXB ヘキサロピュラショートビット



SRD マグネットドライバ



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SET-#6-32-1/4-TZB



SETS(INCH) ステンレス製

品番	#ねじの呼び	L	D1	L1	適用 レンチ	ヘキサロピュラ 穴の番号 No.	t	最大締めつけ トルク (N・m)	質量 (g)	1袋 入り数
SETS-#4-40	No.4-40UNC	1/4 5/16 3/8	0.236	0.024	SKX-5	5	0.019	0.5	0.3 - 0.42	10
SETS-#6-32	No.6-32UNC	1/4 3/8 1/2	0.295	0.034	SKX-6	6	0.029	0.95	0.48 - 1.2	10
SETS-#8-32	No.8-32UNC	1/4 3/8 1/2	0.315	0.036	SKX-8	8	0.035	2.3	0.78 - 1.9	10
SETS-#10-24	No.10-24UNC	1/2 5/8 3/4	0.335	0.038	SKX-8	8	0.035	2.4	1.6 - 2.3	10
SETS-#10-32	No.10-32UNF	1/2 5/8 3/4	0.335	0.038	SKX-8	8	0.035	2.4	1.7 - 2.4	10

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

1 バラ売り → P.xxxx 2 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx 3 ねじカット → P.xxxx 4 ゆるみ止め → P.xxxx 5 脱落防止加工 → P.xxxx
対応可・別料金 対応可・別料金 対応可・別料金 対応可・別料金 お問い合わせください