


SFH-TZB フランジ付き六角ボルト

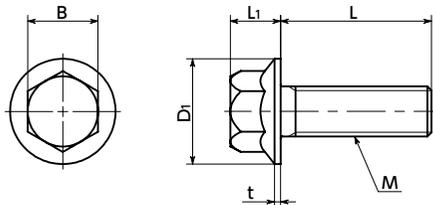

簡単作業



● 材質・仕上げ



	SFH-TZB
本体	SWRCH10R 三価クロメート処理
強度区分	4.8

- JIS B 1189に準拠したフランジ付き六角ボルト。
- 頭部のフランジによって座面が大きくなるため、通常の六角ボルトと比べ被締結材にかかる圧力が分散され、座面陥没が生じにくくなっています。また、キリ穴径が大きい場合でも、座面を確保することができます。
- 座金の組み込み作業が不要で、部品点数を削減できます。
- 座金を使用していないため、ロボットによるねじ締め自動化に最適です。

単位：mm

品番 1	M(並目)		L 2					D1	L1	B	t	質量(g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ											
SFH-M8-TZB	M8	1.25	16	20	25	30	35	17.5	8	12	1	12-19	20
SFH-M10-TZB	M10	1.5		20	25	30	35	21	10	14	1.2	24-31	10
SFH-M12-TZB	M12	1.75			25	30	35	25	11.5	17	1.4	39-46	10

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SFH-M10-25-TZB



1 バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	脱着防止加工
対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	お問い合わせください