


## SFHL-LH-HD-E フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジエニックデザイン



耐薬品 × 非磁性 SUS ステンレス

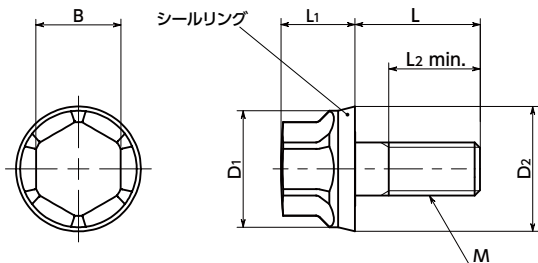

## ● 材質・仕上げ



	SFHL-LH-HD-E
本体	SUS316L
シールリング	EPDM (水色) 硬度ショア A85±5

## ● 関連商品

シールリング **FSRN-HD-E** 単体での購入も可能です。



清掃性・耐蝕性に配慮したハイジエニックデザインのスペーサ

**FSPAS-A4-HD-E** があります。



- ハイジエニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
- ハイジエニックデザインについては、「ハイジエニックファミリー」をご参照ください。
- 低頭タイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- 取り付け面のすき間をシールリング **FSRN-HD-E** でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。
- シールリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局 (FDA) の規格に準拠した材料を使用しています。
- 六角頭部の表面の仕上げはRa0.8 $\mu$ m未満。また、各部の面取りを大きくした清掃しやすい形状です。
- 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。
- EHEDG (欧州衛生工学・設計グループ) が定めるガイドラインの認証を取得しています。
- 使用可能温度：-40℃~120℃

## ● 用途

食品機械 / 食品製造ライン / 医薬品機械

 
単位: mm

品番 <b>1</b>	M(並目)		L <b>2</b>	D1	D2	L1	B	L2*1	適用シールリング <b>FSRN-HD-E</b>	質量 (g)
	ねじの呼び	ピッチ								
SFHL-M4-LH-HD-E	M4	0.7	8 10 12 16 20 25 30	10	10.8	6.5	7	14(L $\geq$ 16)	FSRN-10-6-2-HD-E	3 - 8
SFHL-M5-LH-HD-E	M5	0.8	10 16 20 25 30 35 40	11	11.8	7	8	16(L $\geq$ 20)	FSRN-11-7-2-HD-E	4.2 - 9
SFHL-M6-LH-HD-E	M6	1	12 16 20 25 30 35 40 50	13	13.8	7.5	10	18(L $\geq$ 30)	FSRN-13-9-2-HD-E	8 - 16
SFHL-M8-LH-HD-E	M8	1.25	16 20 25 30 40 50 60	16	16.8	8.5	13	22(L $\geq$ 40)	FSRN-16-12-2-HD-E	16 - 33
SFHL-M10-LH-HD-E	M10	1.5	20 25 30 40 50 60	19	19.8	9.5	16	26(L $\geq$ 40)	FSRN-19-15-2-HD-E	28 - 52
SFHL-M12-LH-HD-E	M12	1.75	25 30 40 50 60	22	22.8	11	18	30(L $\geq$ 40)	FSRN-22-18-2-HD-E	46 - 76
SFHL-M16-LH-HD-E	M16	2	30 40 50 60 70	28	28.8	13	22	38(L $\geq$ 50)	FSRN-28-24-2-HD-E	90 - 153
SFHL-M20-LH-HD-E	M20	2.5	40 60	34	34.8	15	27	46(L=60)	FSRN-34-30-2-HD-E	172 - 221

\*1: Lが( )の寸法以外の場合は全ねじです。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## SFHL-M5-10-LH-HD-E



<b>1</b> バラ売り 1本から注文できるため対象外	クリーン洗浄・クリーン梱包 お問い合わせください	ねじカッター 対応不可	ゆるみ止め 対応不可	脱着防止加工 対応不可
---------------------------------	-----------------------------	----------------	---------------	----------------