


SFHS フランジ付き六角ボルト



簡単作業 SUS ステンレス

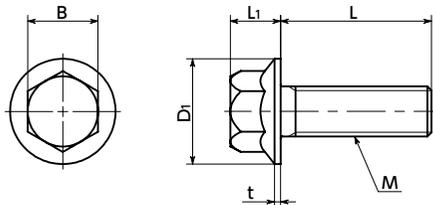

● 材質・仕上げ



	SFHS
本体	SUS304
強度区分	A2-50

- JIS B 1189に準拠したステンレス製のフランジ付き六角ボルト。
- 頭部のフランジによって座面が大きくなるため、通常の六角ボルトと比べ被締結材にかかる圧力が分散され、座面陥没が生じにくくなっています。また、キリ穴径が大きい場合でも、座面を確保することができます。
- 座金の組み込み作業が不要で、部品点数を削減できます。
- 座金を使用していないため、ロボットによるねじ締め自動化に最適です。

単位: mm

品番 1	M(並目)		L 2				D1	L1	B	t	質量(g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ										
SFHS-M6	M6	1	15	20	25	30	14	6	10	0.8	6.4 - 9	20
SFHS-M8	M8	1.25	15	20	25	30	17.5	8	12	1	12 - 17	10

- 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SFHS-M6-25



1 バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	脱着防止加工
対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	お問い合わせください