


SFSS フランジ付き六角穴付きボルト



簡単作業 SUS ステンレス

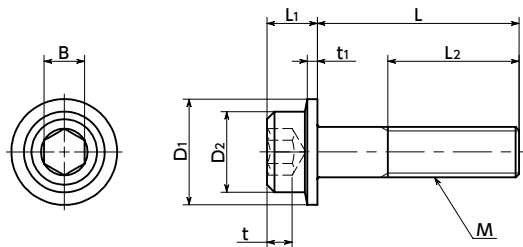

● 材質・仕上げ



	SFSS
本体	SUSXM7 (SUS304相当)
強度区分	A2-70

- 頭部のフランジによって座面が大きくなるため、通常の六角穴付きボルトと比べ被締結材にかかる圧力が分散され、座面陥没が生じにくくなっています。また、キリ穴径が大きい場合でも、座面を確保することができます。
- 座金の組み込み作業が不要で、部品点数を削減できます。
- 座金を使用していないため、ロボットによるねじ締め自動化に最適です。

単位：mm

品番 ¹	M(並目)		L ²							D1	D2	L1	L2*1	B	t	t1	質量 (g)	1袋入り数	
	ねじの呼び	ピッチ	6	8	10	12	16	20	25										30
SFSS-M4	M4	0.7	6	8	10	12	16	20		9	7	4	全ねじ	3	2	0.8	1.5 - 2.6	20	
SFSS-M5	M5	0.8		8	10	12	16	20	25	11	8.5	5	16 (L=25)	4	2.5	1	2.9 - 5.2	20	
SFSS-M6	M6	1			10	12	16	20	25	12.5	10	6	全ねじ	5	3	1.6	4.9 - 7.5	20	
SFSS-M8	M8	1.25				12	16	20	25	30	17	13	8	全ねじ	6	4	1.6	11 - 17	10

*1: Lが()の寸法以外の場合は全ねじです。

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SFSS-M6 - 25



1 バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	脱落防止加工
対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	お問い合わせください