


SNSQS-LW 長穴用座金組込み六角穴付きボルト(大径平座金)



ゆるみ止め 簡単作業 SUS ステンレス

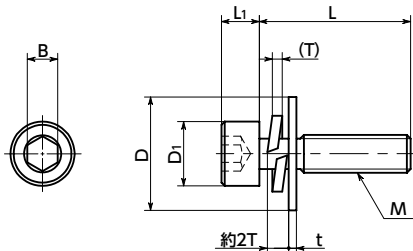

● 材質・仕上げ



SNSQS-LW	
ねじ本体	SUSXM7 (SUS304相当)
ねじ本体強度区分	A2-70相当
平座金	SUS304
ばね座金	SUS304

- ステンレス製の長穴用座金組込み六角穴付きボルト。
- ねじに大径平座金とばね座金が組み込まれており、座金の脱落や紛失の心配がありません。
- 座金組込みねじについては、「座金組込みねじ(セムスねじ)とは」をご参照ください。
- 大径平座金により座面が大きくなるため、被締結材にかかる圧力が分散され、座面の陥没やゆるみを抑制します。
- 接触面積の小さい長穴や、アルミ・樹脂などの柔らかい被締結材に適しています。

● 用途

半導体製造装置/機器・装置構造体/一般産業機械


単位:mm

品番 1	M(並目)		L 2	D1	D	L1	B	t	T(約)	質量(g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ									
SNSQS-M3-LW	M3	0.5	8 10 12 15 20 25	5.5	10	3	2.5	1	0.7	1.3 - 2.1	10
SNSQS-M4-LW	M4	0.7	10 12 15 20 25	7	12.5	4	3	1	1	2.7 - 3.8	10
SNSQS-M5-LW	M5	0.8	10 12 15 20 25 30	8.5	15	5	4	1	1.3	4.5 - 6.9	10
SNSQS-M6-LW	M6	1	12 15 20 25 30 10	10	16.5	6	5	1.5	1.5	8 - 11	10

● 1袋入り数未満ご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

 SNSQS-M5-20-LW



1 バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	脱落防止加工
対応可・別料金	対応可・別料金	お問い合わせください	対応可・別料金	対応不可