


SNSQS-SUC 座金組込み六角穴付きボルト(薄板固定用)



簡単作業 SUS ステンレス

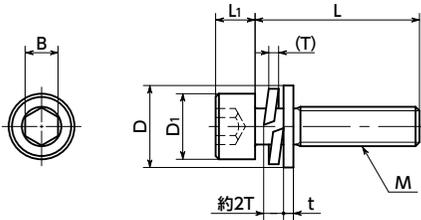

● 材質・仕上げ



	SNSQS-SUC
ねじ本体	SUSXM7 (SUS304相当)
ねじ本体強度区分	A2-50
平座金	SUS304
ばね座金	SUS304

- ステンレス製の薄板固定用座金組込み六角穴付きボルト。
- ねじに旧JISの平座金とばね座金が組み込まれており、脱落的心配がありません。(座金の略称:P=3)
- 座金組込みねじについては、「座金組込みねじ(セムスねじ)とは」をご参照ください。
- 通常の座金組込みねじに比べ、不完全ねじ部を短くすることで薄板の締結を可能にしています。締結可能な板厚は通常の座金組込みねじの半分以下です。*1

*1: 締結可能な板厚は寸法表の「締結可能最小板厚」をご参照ください。

- 寸法・材質・頭部形状など、特殊仕様の薄板固定用ボルトも製作いたします。コンタクトセンターにお問い合わせください。

● 用途

外装パネル/半導体製造装置/機器・装置構造体/海洋機器/一般産業機械

単位:mm

品番 1	M(並目)		L 2	D1	D	L1	B	t	T (約)	締結可能 最小板厚	質量(g)	1袋 入り数
	ねじの呼び	ピッチ										
SNSQS-M3-SUC	M3	0.5	8 10 12 16 20 25	5.5	8	3	2.5	0.5	0.7	0.9	1 - 1.8	20
SNSQS-M4-SUC	M4	0.7	8 10 12 16 20 25 30	7	10	4	3	0.8	1	1.1	2.2 - 4.4	20
SNSQS-M5-SUC	M5	0.8	8 10 12 16 20 25 30 35	8.5	12	5	4	0.8	1.3	1.5	3.5 - 7.6	20
SNSQS-M6-SUC	M6	1	10 12 16 20 25 30 35 10	10	13	6	5	1	1.5	2	6 - 11	20

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SNSQS-M3-10-SUC



1 バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	脱着防止加工
対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	対応可・別料金	対応不可