


SNSQS 座金組込み六角穴付きボルト

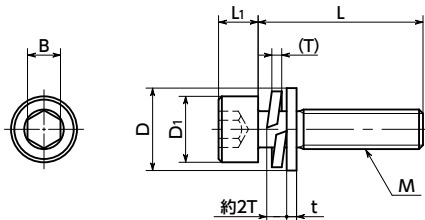

簡単作業 SUS ステンレス



● 材質・仕上げ



	SNSQS
ねじ本体	SUSXM7 (SUS304相当)
ねじ本体強度区分	A2-70
平座金	SUS304
ばね座金	SUS304

- ステンレス製の座金組込み六角穴付きボルト。
- ねじにISOの平座金とばね座金が組み込まれており、脱落の心配がありません。(座金の略称：I=3)
- 座金組込みねじについては、「座金組込みねじ(セムスねじとは)」をご参照ください。
- ザグリ穴に座金を使用する場合に、ボルトと座金を同時に着脱することができるため、作業性が向上します。
- 用途

半導体製造装置/機器・装置構造体/海洋機器/一般産業機械

単位：mm

品番 ①	M(並目)		L ②	D1	D	L1	B	t	T (約)	質量(g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ									
SNSQS-M3	M3	0.5	5 6 8 10 12 16	5.5	7	3	2.5	0.5	0.7	0.888 - 1.3	10
SNSQS-M4	M4	0.7	6 8 10 12 16 20 25 30 35	7	9	4	3	0.8	1	1.8 - 4.1	10
SNSQS-M5	M5	0.8	8 10 12 16 20 25 30 35 40	8.5	10	5	4	1	1.3	3.7 - 8.3	10
SNSQS-M6	M6	1	10 12 16 20 25 30 35 40 45 50	10	12.5	6	5	1.6	1.5	6.5 - 15	10

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SNSQS-M3-10



1 バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	脱落防止加工
対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	対応可・別料金	対応不可