


● ウレタンベアリングの選定

使用条件の荷重と速度からサイズを選定してください。

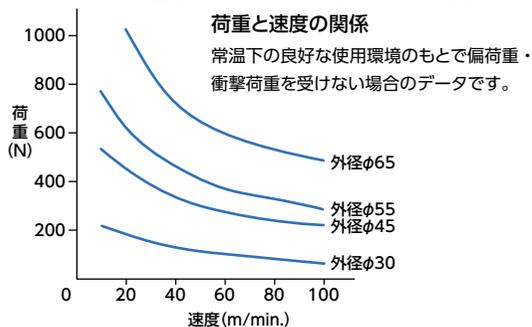

- カード・紙幣の送り機構や各種券売機などの用途に。
- 商品記号により、軸の有無を選択できます。◀1

VBU ——— 軸なし

VBJ ——— 軸つき

- 材質・仕上げ



	VBU	VBJ
本体	熱硬化性ウレタンゴム 研磨	熱硬化性ウレタンゴム 研磨
軸受	スチール	スチール
軸		S45C 四三酸化鉄皮膜(黒)
座金		スチール 三価クロメート処理
ナット		スチール 三価クロメート処理

VBU 軸なし

単位: mm

品番	アイドラー		ベアリング				質量 (kg)
	De ◀2	W	呼び番号	d	D		
VBU-30	30	7	608×1	8	22	0.02	
VBU-45	45	11	6202×1	15	35	0.05	
VBU-55	55	14	6204×1	20	47	0.1	
VBU-65	65	15	6205×1	25	52	0.12	

VBJ 軸つき

単位: mm

品番	アイドラー		ベアリング		軸				質量 (kg)
	De ◀2	W	呼び番号	D	M	s	s1	L	
VBJ-30	30	7	608×1	22	M8×1.25	10	8	32	0.03
VBJ-45	45	11	6202×1	35	M10×1.5	17	12	44	0.1
VBJ-55	55	14	6204×1	47	M12×1.75	22	15	50	0.21
VBJ-65	65	15	6205×1	52	M12×1.75	27	20	56	0.32

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

VBU-30



⚙️ 軸穴・キー溝・押しねじ追加加工

対応不可