


# VFJA 軸付フラットアイドラー

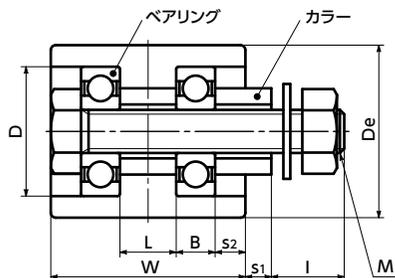

- 重荷重にも対応できるフラットアイドラー。
- フレックスホルダー **YSB** とセットでのご使用を推奨します。
- ナットおよびワッシャが付属しています。

### ● 材質・仕上げ



VFJA	
本体	A5052 アルマイト処理
軸受	スチール
カラー	SUS303
ボルト・ナット・座金	SUS304

単位: mm

品番 	アイドラー					ベアリング			軸		質量 (kg)
	De	W	L	s1	s2	呼び番号	D	B	M	l	
<b>VFJA-30035</b>	30	35	9	3	6	608×2	22	7	M8×45	13	0.09
<b>VFJA-40045</b>	40	45	13	6	7	6200×2	30	9	M10×60	16	0.22
<b>VFJA-60060</b>	60	60	17	7.5	9.5	6301×2	37	12	M12×80	22	0.59
<b>VFJA-80090</b>	80	90	26	9	17	6304×2	52	15	M20×120	38	1.6

 軸穴・キー溝・押しねじ追加加工

対応不可

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## VFJA-30035

