



VFL

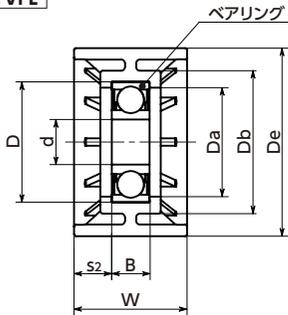

VFL-W

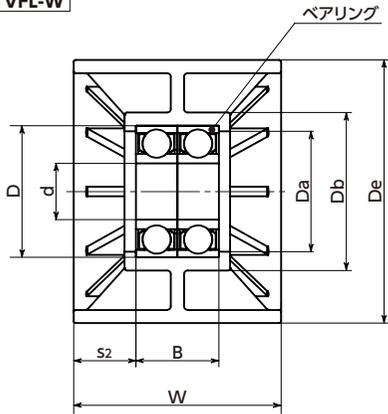

● 材質・仕上げ



	VFL
本体	ガラス繊維強化ナイロン6
ベアリング	スチール ゴムシール

単位：mm

品番	アイドラー					ベアリング				質量 (kg)	適用アイドラー軸
	De	Da	Db	W	s2	呼び番号	d	D	B		標準アイドラー軸
VFL5030-6201	50	29	38	30	10	6201×1	12	32	10	0.07	Z6201 - 22
VFL7055-6202W	70	32	42	55	16.5	6202×2	15	35	22	0.2	Z6202W-26

● 軸穴・キー溝・押しねじ追加加工  
対応不可

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**VFL5030-6201**

